

Hypra[®] voor koelcontainers

contactdozen en stekkers 32 A - 3P+A

Hypra[®] voor koelcontainers

contactdozen en stekkers 32 A - 3P+A



059695




052946

Kunststof
 Inplanting volgens IEC 60309-2 - 3P+A - 32 A
 Aardingspen op 3 uur - 440 V± 50/60 Hz
 IP 66/67: vernikkelde contacten en inox schroeven
 Conform de normen IEC 60309-1 en 2 en EN 61439-1


Ref.	Contactdozen en stekkers
059695	Contactdoos met schakelaar Uitgerust met een sokkel 3P+A - 32 A Aardingspen op 3 uur Dubbele mechanische vergrendeling Geleverd zonder wartel IK 09 volgens norm IEC EN 62262
052946	Rechte stekker Met bevestigingsbeugel Ø 12 tot 21,5 mm 32 A - 3P+A - 3 uur
052986	Koppelstekker Met bevestigingsbeugel Ø 12 tot 21,5 mm 32 A - 3P+A - 3 uur
052926	Half-inbouwcontactdoos 32 A - 3P+A - 3 uur
052936	Toestelcontactdoos 32 A - 3P+A - 3 uur

Afmetingen

Rechte stekker

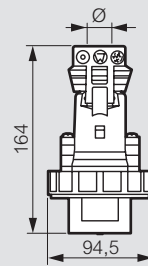


Contactdoos met schakelaar

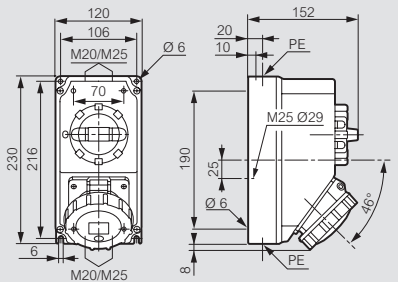

32 A	Gewicht (kg)	Ø Aanspanning/ Bevestiging
3P+A	0,280	12 tot 21,5 mm

Koppelstekker

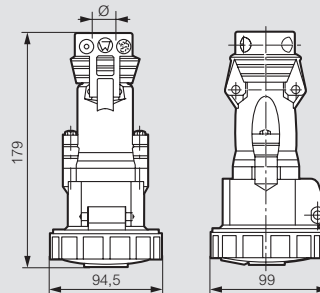

32 A	Gewicht (kg)	Ø Aanspanning/ Bevestiging
3P+A	0,320	12 tot 21,5 mm