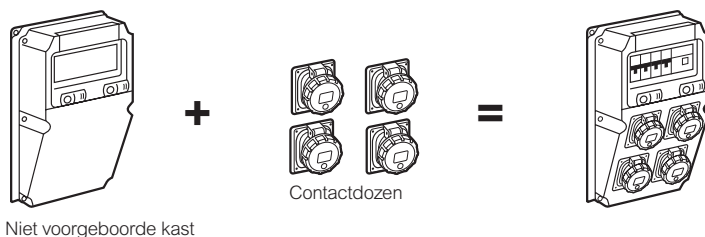


TOEBEHOREN

 Verloopplaat voor contactdozen ZLS
Ref. 052119

 Verloopplaat voor contactdozen met huishoudelijke aansluiting
Ref. 052118

 Afsluitplaat
Ref. 052124

 Voorbeeld van een IP55 adapter, zonder houder, Mosaic mechanismes (niet meegeleverd) 2 modules tenzij speciale opbouwmechanismes
Ref. 053949

 Zakje schroeven en bouten voor bevestiging contactdozen
Ref. 052195

 Slot met sleutel voor kast met doorzichtige kunststof klep
Ref. 001766

 Paalbevestigingskit
Ref. 036446/47/48/49

KUNSTSTOF CONTACTDOZEN

| ZLS 16 TOT 32 A ⁽³⁾ | | | IP 44 | | |
|--|------|--------|-----------------------|-----------------------|--|
| 20 tot 25 V~ 50 en 60 Hz | 16 A | 2P | 052401 | | |
| | 32 A | 2P | 052501 | | |
| 20 tot 50 V= | 16 A | 2P | 052405 | | |
| LS - HUISHOUDELIJKE AANSLUITING ⁽⁴⁾ | | | IP 44 | IP 66/67-55 | |
| 250 V~ | 16 A | 2P+T | 053903 | 053911 | |
| LS 16 TOT 32 A | | | IP 44 | IP 66/67-55 | |
| 200/250 V~ | 16 A | 2P+T | 052018 | 051146 | |
| | | 3P+T | 052019 | 051147 | |
| | | 3P+N+T | 052020 | op maat | |
| | 32 A | 2P+T | 052718 | 053046 | |
| | | 3P+T | 052719 | op maat | |
| | | 3P+N+T | 052720 | op maat | |
| 380/415 V~ | 16 A | 2P+T | 052218 | op maat | |
| | | 3P+T | 052219 | 051150 | |
| | | 3P+N+T | 052220 | 051151 | |
| | 32 A | 2P+T | 052918 | op maat | |
| | | 3P+T | 052919 | 053050 | |
| | | 3P+N+T | 052920 | 053051 | |
| LS 63 A - NIET VOORGEBOORDE KASTEN | | | IP 44 | IP 66/67-55 | |
| 200/250 V~ | 63 A | 2P+T | 053622 ⁽⁵⁾ | 059326 ⁽⁵⁾ | |
| | | 3P+T | 053623 ⁽⁵⁾ | op maat | |
| 380/ 415 V~ | 63 A | 3P+T | 053823 ⁽⁵⁾ | 059427 ⁽⁵⁾ | |
| | | 3P+N+T | 053824 ⁽⁵⁾ | 059428 ⁽⁵⁾ | |

3 : Vereist het gebruik van de verloopplaat Ref. 052119 voor montage op voorgeboorde kasten

4 : Vereist het gebruik van de verloopplaat Ref. 052118 voor montage op voorgeboorde kasten

5 : Uitgerust met een "stuurpen" (stuurkring) voor een (los)koppeling buitenspanning (contactor te voorzien)