


# Transformatoren voor uitrustingen

## enkelfasig

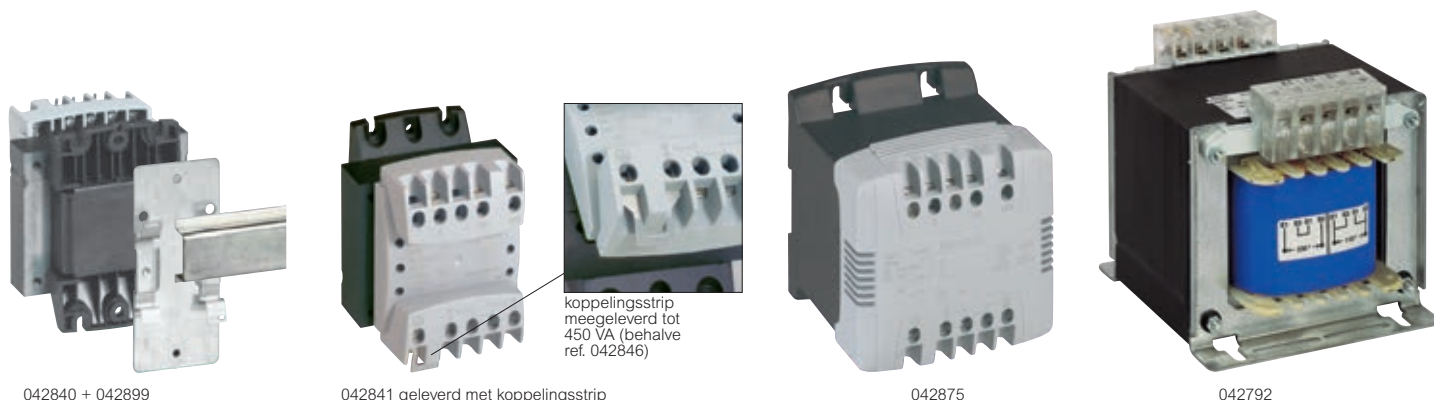

042840 + 042899

042841 geleverd met koppelingsstrip

042875

042792

Technische kenmerken en afmetingen zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Beveiligingen zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

IP 2x of xxB tot 450 VA (tot 310 VA bij 12-24 V) - IK 04  
Klikbevestiging mogelijk tot 160 VA met toebehoren ref. 004416 of ref. 042899  
Transformatoren met dubbele secundair spanning geleverd met koppelingsstrips  
Transformatoren tot 450 VA geleverd met geïsoleerde strip voor aansluiting van 0 V secundair/massa (behalve ref. 042846)  
Voldoen aan de norm IEC EN 61558-2-6 voor 12 V, 24 V en 48 V en voldoen aan de norm IEC EN 61558-2-4 voor 115 V en 230 V  
Producten geschikt voor de uitvoering van uitrustingen die voldoen aan de normen EN 61131-2, EN 60204-1 en EN 61439-1

 
Ref.	Veiligheid		
	<b>Primair: 230 - 400 V~</b>		
	<b>Secundair: 12 - 24 V~</b>		
	Vermogen (VA)	Primaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )	Secundaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )
042840	40	4	4
042841	63	4	4
042842	100	4	4
042843	160	4	4
042844	220	4	4
042845	310	4	16
042846	450	4	16
042847	630	4	16
042849	1000	6	35
	<b>Primair: 230 - 400 V~</b>		
	<b>Secundair: 24 V~</b>		
	Vermogen (VA)	Primaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )	Secundaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )
042855	40	4	4
042856	63	4	4
042857	100	4	4
042858	160	4	4
042859	220	4	4
042860	310	4	16
042861	450	4	16
042862	630	4	16
	<b>Primair: 230 - 400 V~</b>		
	<b>Secundair: 24 - 48 V~</b>		
	Vermogen (VA)	Primaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )	Secundaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )
042870	40	4	4
042871	63	4	4
042872	100	4	4
042873	160	4	4
042874	220	4	4
042875	310	4	4
042876	450	4	4
042877	630	4	16



Ref.	Scheiding van kringen		
	<b>Primair: 230 - 400 V~</b>		
	<b>Secundair: 115 - 230 V~</b>		
	Vermogen (VA)	Primaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )	Secundaire klem soepele kabel (mm <sup>2</sup> )
042785	40	4	4
042786	63	4	4
042787	100	4	4
042788	160	4	4
042789	220	4	4
042790	310	4	4
042791	450	4	4
042792	630	4	4



Ref.	Toebehoren	
042899	<b>Verticale montage</b> Plaatje voor klikbevestiging op rail van transformatoren tot 160 VA	
004416	<b>Horizontale montage onder 90°</b> Spanbeugel breedte 10 mm Voor klikbevestiging op rail (montage onder 90°) van transformatoren tot 160 VA door middel van 2 klemmen Schroefgat voor schroef M4	



Driefasige transformatoren IP 21  
Zie blz. 554

