



042371



042485

BSM veiligheidsblokken, uitgerust met IEC 60309-2 contactdozen, zijn monoblokverdelers met een zeer lage veiligheidsspanning (24 V~)

- Beveiliging van de secundaire transformatorwinding door een magneto-thermische automaat
- Transformator conform de norm IEC EN 61558-2-6, enkelfasig 50/60 Hz
- Isolatieklasse B
- Aan-/uitschakelaar

Klasse II, dubbele isolatie

**Ref. Wandbevestiging - IP 44**

Isolerend omhulsel in polyester  
Isolatiespanning ingang/uitgang: 4570 V  
Spanningsverklikker  
Geschikt voor ZLS stekkers 2P - 24 V~  
Hypra ref. 052421 (zie blz. 543)

**230/400 V~ (primair) - 24 V~ (secundair)**

Vermogen (VA)	Contactdoos (A)	Kaliber van autom. (A)
100	1 x 16	5
250	1 x 16	12
400	2 x 16	18

BSM voor Hypra stekkers  
042371  
042373  
042374

Verm. (VA)	Verliezen onbelast (W)	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)			Bevestiging (mm)		
			A	B	E	F	G	Ø
100	10	3,4	114	234	166	120	90	5,5
250	16	6,5	122	264	174	140	120	5,5
400	23	9,3	163	290	256	170	130	7



**Ref. Draagbaar - IP 34**

Monoblok  
Isolatiespanning ingang/uitgang: 3550 V  
Geschikt voor ZLS stekkers 2P - 24 V~  
Hypra ref. 052421/052521 (zie blz. 543)

**230 V~ (primair) - 24 V~ (secundair)**

Vermogen (VA)	Contactdoos (A)	Kaliber van autom. (A)
100	1 x 16	5
400	2 x 32	18

BSM voor Hypra stekkers  
042482  
042485

Vermogen (VA)	Verliezen onbelast	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)		
			A	B	E
100	9,1	6,2	220	185	240
400	21,2	14,4	271	205	288




## ■ Kenmerken

	Scheiding van kringen	Veiligheid	Isolatie	Autotransformator
<b>Conform de normen</b>	IEC EN 61558-2-4 	IEC EN 61558-2-6 	IEC 60076-11 	IEC 61558-2-13 IEC 60076-11 
<b>Conform UL/CSA</b>	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
<b>Vermogen</b>	eenfasig	1 tot 25 kVA	1 tot 10 kVA	1 tot 63 kVA
	driefasig	400 VA tot 40 kVA	400 VA tot 16 kVA	400 VA tot 630 kVA
<b>Spanningen</b>	Primaire U ≤ 600 V 50 V < U sec ≤ 600 V	Primaire U ≤ 600 V Secundaire U ≤ 50 V	U ≤ 1000 V	U ≤ 1000 V
<b>Andere frequentie</b>	400 Hz op aanvraag			
<b>Regelklemmen</b>	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
<b>Filtering van storingen</b>	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	-
<b>Tropenbestendigheid</b>	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
<b>Koppeling<sup>(1)</sup></b>	standaard in Δ / Y + n, mogelijkheid van Δ, Y, Y + n, ZZ			Y + n
<b>Bedrijfsuurindex<sup>(1)</sup></b>	Standaard Dyn 11, andere indexen op aanvraag			-
<b>Meervoudige uitgangen</b>	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
<b>Thermische begrenzer</b>	P ≥ 4 kVA	P ≥ 4 kVA	P ≥ 4 kVA	P ≥ 10 kVA
<b>Geluidtempers</b>	P ≥ 25 kVA	-	P ≥ 25 kVA	P ≥ 40 kVA
<b>Rolwielletjes</b>	P ≥ 40 kVA	-	P ≥ 40 kVA	P ≥ 40 kVA

1: Uitsluitend driefasig

## ■ Uitvoeringen

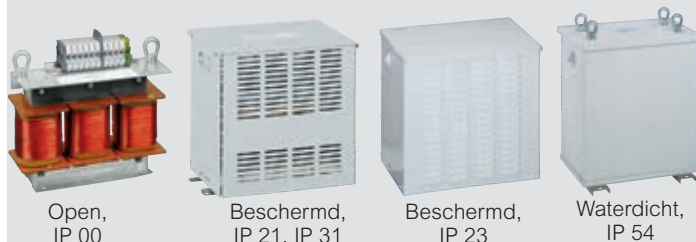

## ■ Opties en kleuren



Catalogus met oplossingen op maat  
Raadpleeg ons [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)