


Gelijkgerichte gefilterde voedingen enkelfasig

Gelijkgerichte niet-gefilterde voedingen enkelfasig

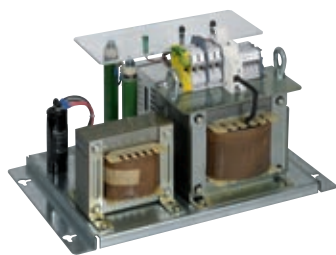

047023



047028



047053



047054

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be
Beveiligingen zie www.ecatalog.be

Geschikt voor toepassingen die een gelijkspanning vereisen van 12 V, 24 V of 48 V en een hoog niveau van galvanisch scheiding met een rimpfactor lager dan 3 %

Bestaan uit:

- een veiligheidstransformator met ontstoring
- een dubbel aansluitklemmenblok
- ontstoringscondensatoren
- een smeltzekering op de secundair wikkeling
- een groene verklikker: aanwezigheid van gebruiksspanning

Geleverd met een geïsoleerde koppelingsstrip voor een snelle aansluiting tussen de klemmen - en \neq tot 15 A

Met klikbevestiging tot 24 W, klik- of schroefbevestiging tot 120 W (behalve ref. 047004), daarboven enkel schroefbevestiging
Voldoen aan de normen IEC EN 61558-2-6, UL 60950 en CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950.00 tot 240 W, UL-keurmerk voor VS en Canada (enkel referenties⁽¹⁾)

Producten geschikt voor de uitvoering van uitrustingen die voldoen aan de normen EN 61131-2, EN 60204 en EN 61439-1

Ref.	Enkelfasig				
	Ingangsspanning: 230 - 400 V\sim \pm 15 V\sim				
Uitgangsspanning: 12 V\equiv					
	Vermogen (W)	Stroomsterkte (A)	Capaciteit van de klemmen soepele kabel (mm ²)		
			Ingang	Uitgang	
047001	12	1	4	4	
047002 ¹	30	2,5	4	4	
047003 ¹	60	5	4	4	
047004 ¹	120	10	4	4	
047006	300	25	4	10	
Ingangsspanning: 230 - 400 V\sim \pm 15 V\sim					
Uitgangsspanning: 24 V\equiv					
047020	12	0,5	4	4	
047021	24	1	4	4	
047022 ¹	60	2,5	4	4	
047023 ¹	120	5	4	4	
047024 ¹	240	10	4	4	
047025	360	15	4	4	
047026	600	25	4	10	
047028	960	40	4	16	
047029	1200	50	6	35	
Ingangsspanning: 230 - 400 V\sim \pm 15 V\sim					
Uitgangsspanning: 48 V\equiv					
047041 ¹	48	1	4	4	
047042 ¹	120	2,5	4	4	
047043 ¹	240	5	4	4	
047044	480	10	4	4	
047045	720	15	4	4	
047046	1200	25	6	10	

¹ UL-keurmerk voor VS en Canada

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be
Beveiligingen zie www.ecatalog.be

Geschikt voor toepassingen die een gelijkgerichte spanning van 24 V vereisen en een hoog niveau van galvanische scheiding

Bestaan uit:

- een veiligheidstransformator met ontstoring
- een dubbel aansluitklemmenblok
- een beveiliging op de secundaire wikkeling door smeltveiligheid (enkelfasig) of automaat (driefasig)
- een groene verklikker: aanwezigheid van gebruiksspanning

Ref.	Enkelfasig			
Geleverd met een geïsoleerde koppelingsstrip voor snelle aansluiting tussen de klemmen - en \neq tot 15 A				
Met klikbevestiging voor 24 W, klik- en schroefbevestiging tot 120 W, daarboven enkel schroefbevestiging				
Voldoen aan de normen IEC EN 61558-2-6, UL 60950 en CAN/CSA C22-2 Nr. 60950.00 tot 360 W				
Ingangsspanning: 230 - 400 V\sim \pm 15 V\sim				
Uitgangsspanning: 24 V\equiv				
	Vermogen (W)	Stroomsterkte (A)	Capaciteit van de klemmen soepele kabel (mm ²)	
			Ingang	Uitgang
047051	24	1	4	4
047052	60	2,5	4	4
047053	120	5	4	4
047054	240	10	4	4
047055	360	15	4	4
047056	600	25	4	10
047058	960	40	6	16
047059	1200	50	6	35

Modulaire voedingen
Zie blz. 219

