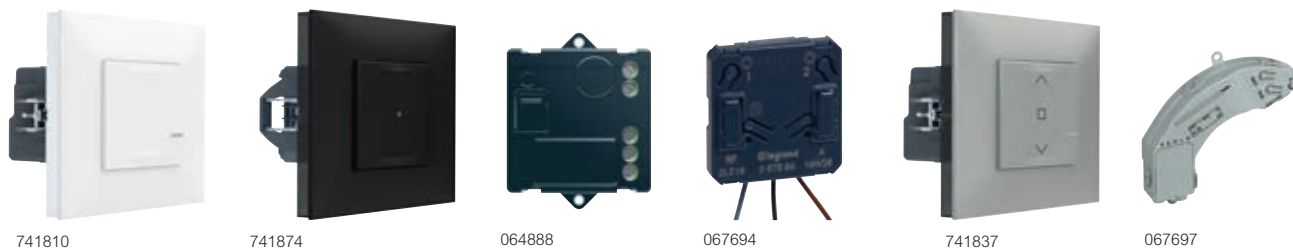


 
 
 

 
 
Valena Next WITH Netatmo geconnecteerde bedrade bedieningen



STAP 2: Voltooi de installatie met de geconnecteerde producten



Hiermee kunt u uw geconnecteerde installatie voltooien, nadat u eerst een geconnecteerde starterskit of modulaire gateway heeft geïnstalleerd

Ref.	Geconnecteerde schakelaar-dimmer 2-draads	Ref.	Geconnecteerde schakelaar voor rolluik
741810 741840 741870	<p>Hiermee kunt u de verlichting ter plaatse of op afstand bedienen. Kan met één of meerdere draadloze bedieningen worden gecombineerd. Schakelaar-dimmer 5-300 W 2-draads 230 V~. Geschikt voor alle belastingen (dimbare LEDs worden aanbevolen). Geleverd met een actieve compensator. Dimmodus activeerbaar vanuit de app Home + Control. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande schakelaar in een inbouwdoos diepte 40 mm. Schroef- of klauwbevestiging, geleverd met een werfbeschermkap. Personaliseerbare statusled. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart 	<p>Hiermee kunt u een rolluik op afstand en ter plaatse bedienen. Kan met één of meerdere draadloze bedieningen voor rolluik worden gecombineerd. Voeding fase + nulleider 230 V~. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande rolluikschakelaar in een inbouwdoos diepte 40 mm. Schroef- of klauwbevestiging, geleverd met spanklauwen en werfbeschermkap. Niet geschikt voor de installaties voor rolluiken of afstandsbediening. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart 	
741814 741844 741874	<p>Geconnecteerde schakelaar-dimmer 3-draads</p> <p>Hiermee kunt u de verlichting ter plaatse of op afstand bedienen. Kan met één of meerdere draadloze bedieningen of bedrade drukknoppen worden gecombineerd. Schakelaar-dimmer 150 W 3-draads 230 V~. Geschikt voor alle belastingen inclusief LED. Dimmodus activeerbaar vanuit de app Home + Control. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande schakelaar in een inbouwdoos. Met statusled. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat. De nulleider dient aangesloten te worden.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart 	<p>Micromodule voor rolluiken</p>  <p>Hiermee maakt u van uw rolluik een geconnecteerde rolluik. Max 500 VA, 3-draads. Kan door één of meerdere draadloze bedieningen of drukknoppen worden beheerd. Te installeren in de behuizing van de rolluik</p>	
741815 741845 741875	<p>Geconnecteerde dubbele schakelaar (met nulleider)</p> <p>Hiermee kunt u 2 verlichtingscircuits lokaal bedienen of op afstand. Te combineren met één of meerdere draadloze bedieningen. Dubbele schakelaar 2 x 250 W met nulleider 230 V. Compatibel met alle belastingen. Indicator-LED kan worden geactiveerd vanuit de Home+Control app. Kan worden geïnstalleerd in plaats van een bestaande dubbele schakelaar in een 40 mm diepe inbouwdoos. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat. De nulleider dient aangesloten te worden.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wit 2 knoppen <input type="checkbox"/> Aluminium 2 knoppen <input type="checkbox"/> Zwart 2 knoppen 		
064888	<p>Micromodule voor verlichting</p>  <p>Hiermee maakt u van uw verlichting een geconnecteerde verlichting. Max. 300 W, 3-draads. Kan door één of meerdere draadloze bedieningen of drukknoppen worden beheerd. Te installeren in een inbouwdoos, verlaagd plafond of armatuur bedieningen of drukknoppen worden beheerd</p>		
067694	<p>Draadloze contactinterface</p> <p>Zendermodule voor een "with Netatmo" installatie om een wisselschakelaar of een drukknop om te zetten in een draadloze versie. Kan worden gekoppeld met schakelaars, micromodules, contactdozen en kabeluitgangen. Geleverd met CR 2032 3V batterij voor de stroomvoorziening</p>		