


Plexo 66 samenstelbaar

schakelaars, drukknop, contactdozen, Mosaic aanpasser, dozen en toebehoren

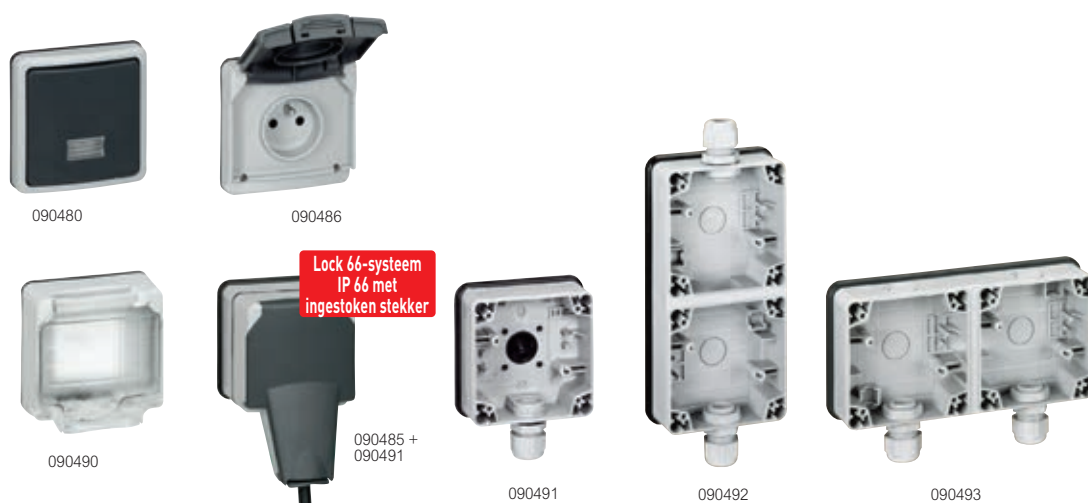

IP 66 - IK 08 - Grijs RAL 7016/T 029. Mechanismen geleverd zonder doos
Te monteren in dozen hiernaast vermeld
Klemmen open geleverd, onverliesbare inox schroeven met gemengde kop

Ref.	Schakelaars en drukknop - 250 V~	Ref.	Dozen
<p>Grijs 090480</p> <p>090484</p> <p>090482</p>	<p>Schakelaar 10 A Wisselschakelaar met verlichte functie Wordt verlicht met lamp ref. 089901/02/06/07 hiernaast</p> <p>Drukknop 6 A Drukknop met verlichte functie Wordt verlicht met lamp ref. 089901/02/06/07 hiernaast</p>	<p>Grijs</p> <p>090491</p> <p>090492</p> <p>090493</p>	<p>IP 66 - IK 08 Geschikt voor samenstelbare mechanismen Plexo 66 hiernaast of de Mosaic aanpasser ref. 090490 Geleverd met wartel M20 (ISO)</p> <p>1 mechanisme Geleverd met afsluitdop (voor achter aansluiting)</p> <p>2 verticale mechanismen Afmetingen: 97 x 192 x 42 mm (breedte x lengte x diepte) Indien waterdichte afsluitdoppen nodig zijn: bestel ref. 098043 en 386673</p> <p>2 horizontale mechanismen Afmetingen: 192 x 97 x 42 mm (breedte x lengte x diepte) Indien waterdichte afsluitdoppen nodig zijn: bestel ref. 098043 en 386673</p>
<p>Grijs 090486</p> <p>090485</p>	<p>Contactdozen 10/16 A - 250 V~ Geschikt voor rechte of gebogen stekkers 10/16 A Met klapdeksel 2P+A</p> <p>Met klapdeksel IP 66 voor ingesloten stekker 2P+A - Voorzien van een systeem "lock 66" waarmee de contactdoos de IP met ingestoken stekker kan behouden. Voor het monteren van een contactdoos naast een andere contactdoos met ingesloten stekker in dubbele doos: contacteer ons</p>	<p>089901</p> <p>089902</p> <p>089906</p> <p>089907</p>	<p>Toebehoren</p> <p>Lampen en verklikkers 12 V. Witte gloeilamp Verbruik 0,4 W 24 V. Witte gloeilamp Verbruik 0,8 W 230 V~ Oranje neonlamp met hoge lichtsterkte 230 V~ Groene fluorescentielamp met laag verbruik</p>
<p>Grijs 090490</p>	<p>Mosaic aanpasser Geschikt voor Mosaic-mechanismen. Te monteren op de doos met 1 mechanisme ref. ref. 090491 zie hiernaast Aanpasser voor 2 Mosaic modules</p>	<p>386673</p> <p>098043</p>	<p>Afsluitdop en moer Moer M20 Afsluitdop M20</p>
<p>090471</p>	<p>Wandcontactdozen 3,2 kW - 16 A VE Green'up contactdoos voor laden Elektrische voertuigen Versterkte contactdozen 2P+A met clips voor stekker 2P+A (modus 2) Eenfasig - schroefaansluiting - 230 V Geleverd met ophangbeugel ref. 090478 om de controledoos van het laadsnoer van het voertuig op te hangen. Voor het laden van 1 voertuig Voldoen aan de norm IEC 60-884-1</p> <p>IP 66 - IK 08 - opbouwbevestiging Kunststof contactdoos met deksel Volledig geleverd met opbouw kader en wartel ISO 20 Afmetingen (H x B x D): 98 x 98 x 70 mm (afmeting zonder wartel)</p>	<p>++ Zie voor meer info over opladen van elektrische voertuigen blz. 514</p>	