

Soliroc™

contactdozen, kabeluitvoeren



077831



077891

Geschikt voor openbare gebouwen, onbewaakte drukke plaatsen, parkings, gemeenschappelijke delen van flatgebouwen
 Hoge slagvastheid IK 10 en vochtbestendigheid IP 55
 4 bevestigingspunten door de afdekplaat rechtstreeks met pluggen op de muur te bevestigen en 4 afsluitdoppen die met kracht op de afdekplaat worden gemonteerd (enkel demonteerbaar door ze te doorboren). Mechanismen geleverd met toets- of sierplaat. Houders apart te bestellen. Houder met spanklauwen ref. 670635 of houder met schroefbevestiging ref. 080251


Ref.	Contactdozen - IK 10
077831	Belgische standaard 16 A - 250 V~ 2P+A met steekklemmen en met klapdeksel IP 55
077833	2P+A met steekklemmen met vergrendelbaar klapdeksel IP 55
077832	2P+A met steekklemmen zonder klapdeksel IP 20
077835	Randaarde 16 A - 250 V~ 2P+A met schroefklemmen met klapdeksel met zijdelings aardingscontact IP 55
077837	2P+A met schroefklemmen met vergrendelbaar klapdeksel en met zijdelings aardingscontact IP 55
077836	2P+A met schroefklemmen zonder klapdeksel en met zijdelings aardingscontact IP 55
077882	TV-contactdoos - IK 10 - IP 20 TV contactdoos mannelijk 0 - 2400 MHz
077891	Informatica-contactdoos - IK 10 - IP 20 RJ 45 contactdoos Cat. 6 - FTP
077850	Kabeluitvoer - IK 10 - IP 55 Geleverd met kabelklem

Soliroc™

afdekplaten, opbouwaders, toebehoren



077851

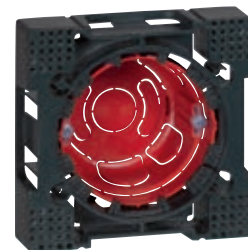

077883 + 080108

Ref.	Afdekplaten - IK 10
077851	Geleverd met 4 afsluitdoppen Afdekplaat voor 1 mechanisme 110 x 110 mm
077852	Afdekplaat voor 2 mechanismen 110 x 181 mm Horizontale of verticale montage Hartafstand 71 mm
077853	Afdekplaat voor 3 mechanismen 110 x 252 mm Horizontale of verticale montage Hartafstand 71 mm
077890	Opbouwaders IK 10 Bevestiging van ISO 20 wartels mogelijk 1 mechanisme 110 x 110 x 45 mm behalve ref. 077874/75
077892	2 mechanismen 110 x 181 x 45 mm Horizontale of verticale montage Hartafstand 71 mm
077896	Toebehoren Reserveafsluitdoppen Enkel demonteerbaar door doorboring Set van 4 stuks
077885	Oppervlaktecorrectiedichtingen Van schuimrubber om een onregelmatigheid in de muur te compenseren
077886	Voor afdekplaat 1 mechanisme
077887	Voor afdekplaat 2 mechanismen
077866	Afsluitdop Voor 1 mechanisme
077880	Soliroc aanpasser voor Mosaic functies - IK 10 Voor Mosaic mechanismen 2 modules behalve specifieke mechanismen
077884	Aanpasser met klapdeksel - IP 55
077881	Aanpasser met vergrendelbaar klapdeksel - IP 55 Aanpasser zonder klapdeksel - IP 20
077883	Inbouwtoebehoren Voor gebruik met Batibox metselwerk dozen Wordt rechtstreeks in de muur gemetseld Montage van de Soliroc afdekplaat op dit inbouwtoebehoren zonder boring of gebruik van pluggen in de muur Voor 1 mechanisme, kan eventueel gekoppeld worden voor de montage van 2 mechanismen

Houders met spanklauwen of schroeven
ref. 670635 en 080251
blz. 1126



Draadloos opladen met inductie
IP 66 - IK 08
blz. 1118

