



048941

048942

048948


048943

Automatische inschakeling en uitschakeling  
Handmatige instelling van de drempelwaarde voor de lichtsterkte (10 tot 1275 lux) en de tijdsvertraging (10 seconden tot 10 minuten) d.m.v. potentiometers naast de lens  
Aansluiting 1x 2,5 mm<sup>2</sup> of 2x 1,5 mm<sup>2</sup>

Ref.	Inbouw
048941 8496101 8496102	<p><b>Plafondbevestiging</b> PIR detectie 360°, bereik Ø 8 m diagonaal en Ø 4 m naar de detector toe Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50 m 3-draads met nulleider IP 41 Optimale afstand tussen 2 melders: 6 m Wordt met (meegeleverde) klemmen in verlaagd plafond bevestigd Directe aansluiting Met Wieland GST 18i3 M/F (ca. 0,3 m snoer) Met Wago Winsta Midi 3P M/F (ca. 1 m snoer)</p>
048948	<p><b>Opbouw</b> <b>Plafondbevestiging</b> PIR detectie 360°, bereik Ø 8 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50 m 3-draads met nulleider IP 42 Wordt in opbouw aan het plafond gemonteerd</p>
048942	<p><b>Muurbevestiging</b> PIR detectie 140°, bereik 8 m bij 6 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50 m 3-draads met nulleider IP 42 Wordt rechtstreeks op de muur gemonteerd</p>
048943	<p><b>Voor buiten en vochtige ruimtes IP 55</b> <b>Muur- of plafondbevestiging - opbouw</b> PIR detectie 360°, bereik 8 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,5 m 3-draads met nulleider IP 55 Wordt rechtstreeks in opbouw op de muur of plafond gemonteerd</p>


## 048941 / 8496101 / 8496102 / 048948

### Detectiezone

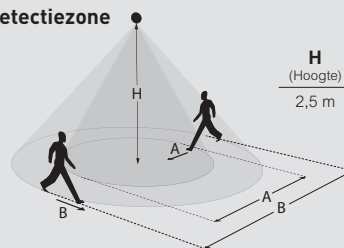

H (Hoogte)	A (Diameter)	B (Diameter)
2,5 m	4 m	8 m

### Afmetingen (mm)

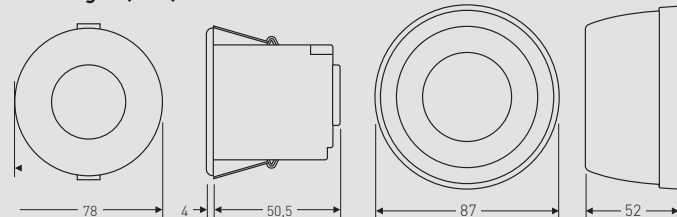


048941 / 8496101 / 8496102


048948

## 048942

### Detectiezone

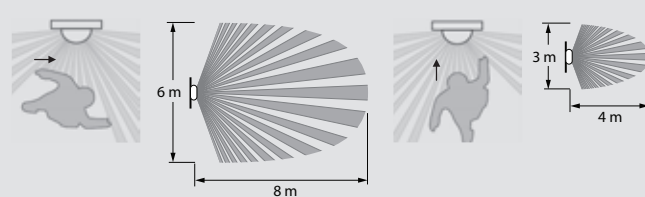


### Afmetingen (mm)

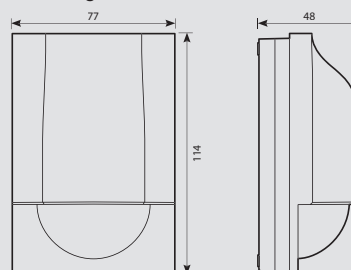

## 048943

### Detectiezone

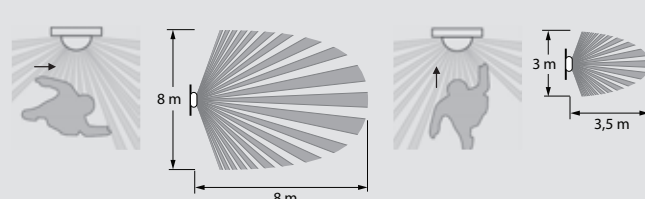

### Afmetingen (mm)

