

## PIR aan- en afwezigheidsdetectoren vlakke lens



CP130038

CP130039

CP120002

### Passief infrarood detectoren

Worden geleverd met een standaardconfiguratie met het oog op een gemakkelijke en snelle indienststelling

De aangeduide A waarde geldt voor compacte fluo- en ledlampen

Aansluiting 1x 2,5 mm<sup>2</sup> of 2x 1,5 mm<sup>2</sup>

De gebruikte aansluitsnoeren zijn 1,5 mm<sup>2</sup>

- Met 1 of 2 ingangen voor handmatige bediening via drukknoppen (uitgezonderd An-10)
- Kan als afwezigheidsmelder werken. Het inschakelen gebeurt d.m.v. een drukknop
- Regeling van de verlichting in functie van de hoeveelheid daglicht
- Instelbaar minimaal lichtniveau (voor bijvoorbeeld in doorgangen)
- Wordt via een IR afstandsbediening aangestuurd en geconfigureerd (zie blz. 709)
- De DALI/DSI/1-10 V versies zijn uitgerust met 2 onafhankelijke kanalen: 1 kanaal om te dimmen en 1 kanaal om te schakelen
- Tijdsvertraging: 10 seconden tot 99 minuten
- Inbouwmontage, of opbouw met behulp van toebehoren (zie blz. 709)

Ref.	Inbouw plafond
	<b>EBD SPIR</b>
	Vlakke PIR detector voor plafondmontage
	Detectie 360°, bereik ø 7 m bij bevestigingshoogte: 2,8 m
	IP 40
CP130038	ON/OFF 10 A
CP130056	ON/OFF 10 A Wieland GST18i3 M/F (ca. 0,3 m snoer)
CP130057	ON/OFF 10 A Wago Winsta Midi 3P M/F (ca. 1 m snoer)
CP130039	ON/OFF 6 A 2 uitgangen
CP130042	ON/OFF 6 A 2 uitgangen NG (Fail Safe)
CP130045	ON/OFF 10 A IP55
CP130046	ON/OFF 10 A IP55 -30 °C
CP130048	ON/OFF 3 A 12-24 V AC/DC
CP130053	ON/OFF 3 A 12-24 V AC/DC 1 x NO/NG
CP130052	ON/OFF 3 A 1 x NO/NG
CP130055	ON/OFF 2 A 1 x NG (Fail Safe)
CP130005	Analoge dimming 1-10 V 10 A
CP130007	Analoge dimming 1-10 V 10 A IP55 -30 °C
CP130008	Analoge dimming 1-10 V 10 A 12-24 V AC/DC
CP130018	Digitale dimming DALI/DSI 10 A
CP130058	Digitale dimming DALI/DSI 10 A GST18i5 (ca. 0,3 m snoer)
CP130059	Digitale dimming DALI/DSI 10 A GST18i3 en BST14i2 (ca. 0,3 m snoer)
CP130060	Digitale dimming 10 A Wago Winsta Midi 5P (ca. 1 m snoer)
CP130061	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 3P en mini 2P (ca. 1 m snoer)
CP130021	Digitale dimming DALI/DSI 10 A IP55 -30 °C
CP130022	Digitale dimming DALI/DSI 3 A 12-24 V AC/DC

### Opbouw

#### EBDSM

PIR detector voor plafondmontage

Detectie 360°, bereik ø 7 m

Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8 m

IP 40 / IP 54

CP120002 ON/OFF 10 A

CP120000 Analoge dimming 1-10 V 10 A


CP120001 Digitale dimming DALI/DSI 10 A

## PIR aan- en afwezigheidsdetectoren detectiezone en afmetingen

### EBD SPIR




#### Detectiezone

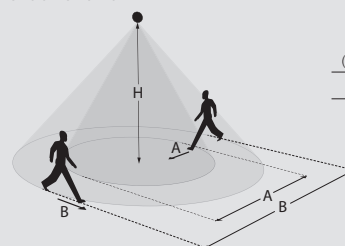


H (Hoogte)	A (Diameter)	B (Diameter)
3 m	5 m	8 m
2,8 m	4,5 m	7 m

#### Afmetingen (mm)

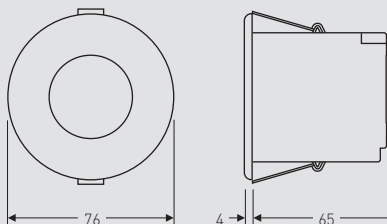

### EBDSM

#### Detectiezone

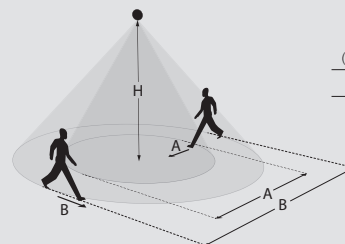

H (Hoogte)	A (Diameter)	B (Diameter)
3 m	5 m	8 m
2,8 m	4,5 m	7 m

#### Afmetingen (mm)

