

PIR aan- en afwezigheidsdetectoren en lichtdetectoren

clip-on detector en lichtdetectoren



CP150002

CP010005

Ref.	Voor montage aan verlichtingsarmatuur
	<p>Passief infrarood detector Worden geleverd met een standaardconfiguratie met het oog op een gemakkelijke en snelle indienstelling De aangeduide A waarde geldt voor compacte fluo- en ledlampen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ontworpen voor een gemakkelijke en snelle montage op een lamp of reflector - Kan tot op 7 m hoogte worden geïnstalleerd - Verkrijgbaar in versies met uitgangen om het licht te schakelen, te dimmen via DALI/DSI of 1-10 V - De DALI/DSI/1-10 V versies zijn uitgerust met 2 onafhankelijke kanalen: <ul style="list-style-type: none"> 1 kanaal om te dimmen en 1 kanaal om te schakelen - Regeling van de verlichting in functie van de hoeveelheid daglicht - Instelbaar minimaal lichtniveau (voor bijvoorbeeld doorgangen) - Wordt via een IR afstandsbediening aangestuurd en geconfigureerd (zie blz. 709) - Tijdsvertraging: 10 seconden tot 99 minuten <p>EBMINT Clip-on miniatuur detector Detectie 360°, bereik ø 9-16 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8-7 m Geleverd met 1 meter snoer (3 x 0,75 mm² of 3 x 0,75 mm² en 2 x 0,5 mm²) IP 40 - 2 A</p> <p>CP150002 ON/OFF CP150000 Analoge dimming 1-10 V CP150001 Digitale dimming DALI/DSI</p>


	<p>Lichtdetector</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het in- en uitschakelen en regelen (niet CP010003 en CP010004) - Kan via een standaard schakelaar of aanwezigheidsdetector worden geactiveerd <p>ALC Reageert alleen op lichtsterkte, niet op beweging Aansluiting 1x 2,5 mm² of 2x 1,5 mm² IP40</p> <p>CP010005 ON/OFF 10 A NO/NG CP010004 Digitale dimming DALI/DSI 10 A CP010003 Analoge dimming 1-10 V 3 A</p>
--	--

PIR aan- en afwezigheidsdetectoren detectiezone en afmetingen

EBMINT




Detectiezone

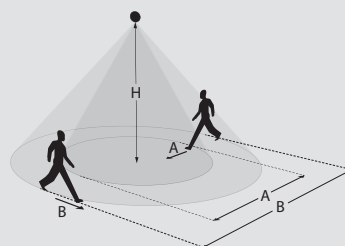

H (Hoogte)	A (Diameter)	B (Diameter)
7 m	10 m	16 m
3 m	5,5 m	10 m
2,8 m	5 m	9 m

Afmetingen (mm)

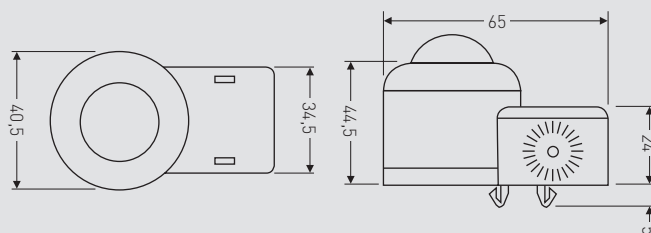

ALC

Afmetingen (mm)

