

HF aan- en afwezigheidsdetectoren oriënteerbaar



CP330037

Hoog frequent detectoren

Worden geleverd met een standaardconfiguratie met het oog op een gemakkelijke en snelle indienststelling

De aangeduide A waarde geldt voor compacte fluo- en ledlampen

Aansluiting 1x 2,5 mm² of 2x 1,5 mm²

- Ontworpen voor detectie in smalle ruimte met lang bereik (gang)
- De DALI/DSI/1-10 V versies zijn uitgerust met 2 onafhankelijke kanalen: 1 kanaal om te dimmen en 1 kanaal om te schakelen
- Met 1 of 2 ingangen voor handmatige bediening d.m.v. drukknoppen
- Kan als afwezigheidsmelder werken. Het inschakelen gebeurt d.m.v. een drukknop
- Regeling van de verlichting in functie van de hoeveelheid daglicht
- Instelbaar minimaal lichtniveau (voor bijvoorbeeld doorgangen)
- Wordt via een IR afstandsbediening aangestuurd en geconfigureerd (zie blz. 709)
- Tijdsvertraging: 10 seconden tot 99 minuten
- Inbouwmontage, of opbouw met behulp van toebehoren (zie blz. 709)


HF werkt ook door bijvoorbeeld glas, kunststof en scheidingswanden van gips. Een goede plaatsing en een correcte instelling van de gevoeligheid is vereist

Ref.	Inbouw
	MWS3A HF detector voor plafondmontage met oriënteerbare kop voor bijvoorbeeld gangen Bereik tot 23 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8 m IP 40
CP330037	ON/OFF 10 A
CP330047	ON/OFF 10 A Wieland GST18i3 M/F (ca. 0,3 m snoer)
CP330048	ON/OFF 10 A Wago Winsta Midi 3P M/F (ca. 1 m snoer)
CP330033	ON/OFF 6 A 2 uitgangen
CP330043	ON/OFF 3 A 12-24 V AC/DC 1 x NO/NG
CP330045	ON/OFF 3 A 1 x NO/NG
CP330044	ON/OFF 2 A 1 x NG (Fail Safe)
CP330032	ON/OFF 6 A 2 uitgangen NG (Fail Safe)
CP330002	Analoge dimming 1-10 V 10 A
CP330022	Digitale dimming DALI/DSI 10 A
CP330049	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wieland GST18i5 (ca. 0,3 m snoer)
CP330050	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wieland GST18i3 en BST14i2 (ca. 0,3 m snoer)
CP330051	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 5P (ca. 1 m snoer)
CP330052	Digitale dimming DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 3P en mini 2P (ca. 1 m snoer)
CP330021	Digitale dimming DALI/DSI 3 A 12-24 V AC/DC


HF aan- en afwezigheidsdetectoren detectiezone en afmetingen

MWS3 A

Ovale detectiezone (90°)

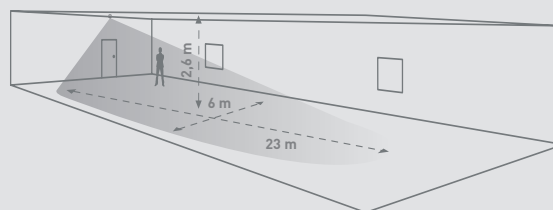

Ovale detectiezone (0°)

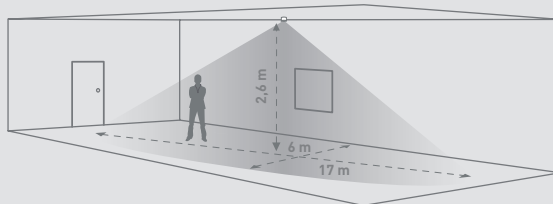

Afmetingen (mm)

