

HF aan- en afwezigheidsdetectoren

HF aan- en afwezigheidsdetectoren detectiezone en afmetingen



CP340013

Hoog frequent detectoren

Worden geleverd met een standaardconfiguratie met het oog op een gemakkelijke en snelle indienststelling
De aangeduide A waarde geldt voor compacte fluo- en ledlampen
Aansluiting 1x 2,5 mm² of 2x 1,5 mm²

- De DALI/DSI/1-10 V versies zijn uitgerust met 2 onafhankelijke kanalen: 1 kanaal om te dimmen en 1 kanaal om te schakelen
- Met 1 of 2 ingangen voor handmatige bediening d.m.v. drukknoppen
- Kan als afwezigheidsmelder werken. Het inschakelen gebeurt d.m.v. een drukknop
- Regeling van de verlichting in functie van de hoeveelheid daglicht
- Instelbaar minimaal lichtniveau (voor bijvoorbeeld doorgangen)
- Wordt via een IR afstandsbediening aangestuurd en geconfigureerd (zie blz. 709)
- Tijdsvertraging: 10 seconden tot 99 minuten
- Inbouw of opbouw montage



HF werkt ook door bijvoorbeeld glas, kunststof en scheidingswanden van gips. Een goede plaatsing en een correcte instelling van de gevoeligheid is vereist

Ref.	Inbouw
	MWS5
	Miniatuur HF detector voor plafondmontage met afzonderlijke schakelmodule
	Detectie 360°, bereik ø 8 m
	Aanbevolen bevestigingshoogte 2,4 m
	IP 40
	ON/OFF 3 A
	Analoge dimming 1-10 V 3 A
	Digitale dimming DALI/DSI 3 A
CP340013	
CP340002	
CP340007	





MWS5



Detectiezone

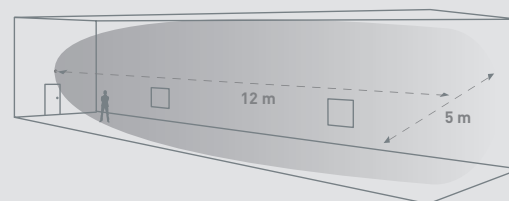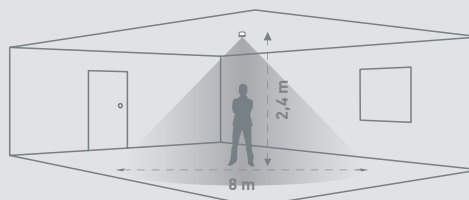

Afmetingen (mm)

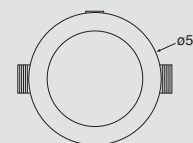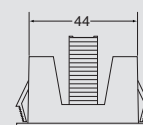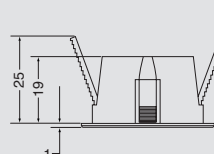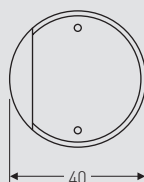

Afmetingen schakelmodule: 142 x 40 x 22 mm