

HF aan- en afwezigheidsdetectoren



Hoog frequent detectoren
 Worden geleverd met een standaardconfiguratie met het oog op een gemakkelijke en snelle indienststelling
 De aangeduide A waarde geldt voor compacte fluo- en ledlampen
 Aansluiting 1x 2,5 mm² of 2x 1,5 mm²

- Aanwezigheidsdetectie met schakeluitgang
- Plafondversie (MWS1A-C) met een maximaal detectiebereik van Ø 10 m op een hoogte van 2,8 m
- Wordt via een IR afstandsbediening aangestuurd en geconfigureerd (zie blz. 709)
- Ook geschikt voor verwarmings- en ventilatietoepassingen
- Tijdsvertraging: 10 seconden tot 99 minuten

HF werkt ook door bijvoorbeeld glas, kunststof en scheidingswanden van gips. Een goede plaatsing en een correcte instelling van de gevoeligheid is vereist

Ref.	Plafond montage
	MWS1A-C HF detector Semi opbouw Detectie 360°, bereik Ø 10 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8 m Voor inbouw in inbouwdoos (min. 25 mm diep) IP 40
CP320009	ON/OFF 6 A
CP320011	ON/OFF 3 A 1 x NO/NG
	MWS1A-C-IP HF aanwezigheidsmelders Opbouw Detectie 360°, bereik Ø 10 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8 m IP 66
CP320003	ON/OFF 6 A
CP320006	ON/OFF 3 A 1 x NO/NG

	Wand montage
	MWS1A HF detector Semi opbouw Bereik 25 m, breedte 6 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8 m Voor inbouw in inbouwdoos (min. 25 mm diep) IP 40
CP320025	ON/OFF 6 A
CP320023	ON/OFF 6 A 12-24 V AC/DC 1 x NO/NG
CP320029	ON/OFF 3 A 1 x NO/NG
	MWS1A-IP HF aanwezigheidsmelders Opbouw Bereik 25 m, breedte 6 m Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,8 m IP 66
CP320015	ON/OFF 6 A
CP320014	ON/OFF 6 A 12-24 V AC/DC 1 x NO/NG
CP320019	ON/OFF 3 A 1 x NO/NG

HF aan- en afwezigheidsdetectoren detectiezone en afmetingen

MWS1A / MWS1A-C





MWS1A: muurversie




MWS1A-C: plafondversie

Detectiezone

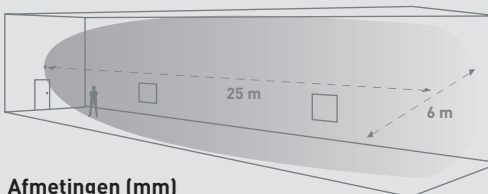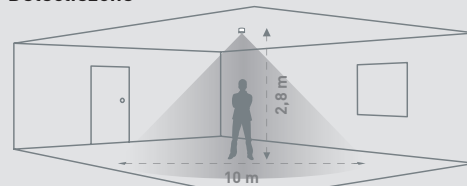

Afmetingen (mm)

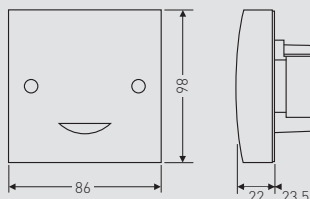

MWS1A-IP / MWS1A-C-IP





MWS1A-IP: muurversie



MWS1A-C-IP: plafondversie

Detectiezone

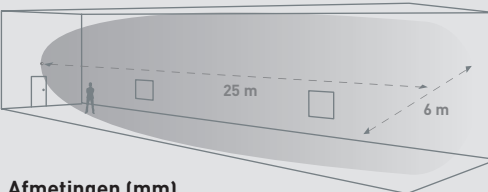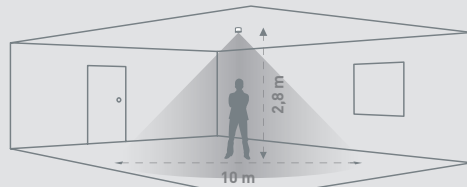

Afmetingen (mm)

