

## HF aan- en afwezigheidsdetectoren



CP370002

### Hoog frequent detectoren

Worden geleverd met een standaardconfiguratie met het oog op een gemakkelijke en snelle indienststelling

De aangeduide A waarde geldt voor compacte fluo- en ledlampen

Aansluiting 1x 2,5 mm<sup>2</sup> of 2x 1,5 mm<sup>2</sup>

- Ontworpen om in verlichtingstoestellen te worden gemonteerd
- De DALI/DSI/1-10 V versies zijn uitgerust met 2 onafhankelijke kanalen: 1 kanaal om te dimmen en 1 kanaal om te schakelen
- Regeling van de verlichting in functie van de hoeveelheid daglicht
- Instelbaar minimaal lichtniveau (voor bijvoorbeeld doorgangen)
- Wordt via een IR afstandsbediening aangestuurd en geconfigureerd (zie blz. 709)
- Tijdsvertraging: 10 seconden tot 99 minuten

HF werkt ook door bijvoorbeeld glas, kunststof en scheidingswanden van gips. Een goede plaatsing en een correcte instelling van de gevoeligheid is vereist



Ref.	Voor montage aan verlichtingsarmatuur
	<b>MWSINT</b>
	Miniatuur detector
	Detectie 360°, bereik ø 8 m
	Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,4 m
	Montage op de muur: bereik 12 m
	IP 40
CP370002	ON/OFF 2 A IP40
CP370000	Analoge dimming 1-10 V 2 A
CP370001	Digitale dimming DALI/DSI 2 A

## HF aan- en afwezigheidsdetectoren detectiezone en afmetingen

### MWSINT



### Detectiezone

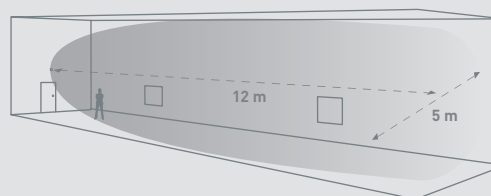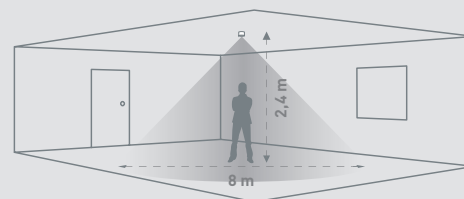

### Afmetingen (mm)

