


## Modulaire componenten en toebehoren

KNX-technologie

KNX  
Certifié KNX

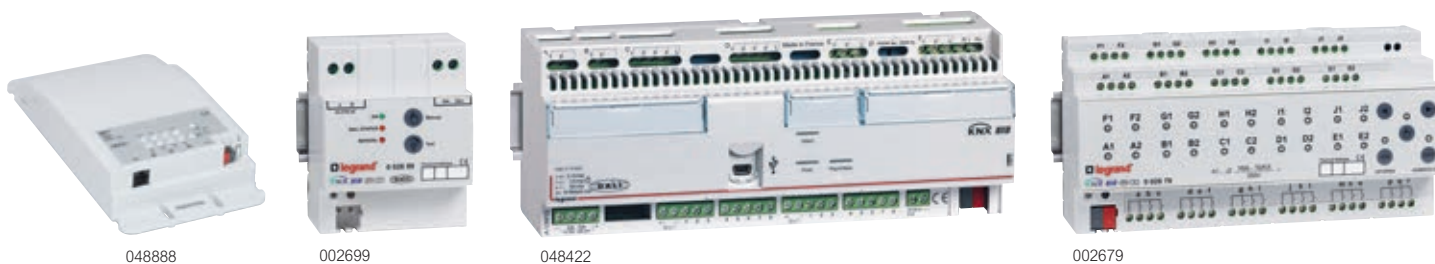

048888

002699

048422

002679

Aansluiting op de BUS/KNX-kabel  
Configuratie via ETS-software

Ref.	Controllers vals plafond voor dimfunctie	Ref.	Modulaire ON/OFF-controller
048888	Kunnen voor elke uitgang worden aangestuurd door - een sensor en/of een BUS/KNX-bediening - een BUS/SCS-sensor <b>Voor DALI-protocol</b> 4 uitgangen maximaal 32 ballasten per uitgang	002680	Kan voor elke uitgang aangestuurd worden door een sensor en/of een BUS/KNX-bediening <b>16 A voor verlichting, contactdozen, elektrische apparatuur</b> 4 uitgangen 16 A 4 DIN-modules van 17,5 mm
048887	<b>Voor ballast 1-10 V</b> 4 uitgangen maximaal 1000 VA per uitgang Ook voor de aansturing van 4 circuits in ON/OFF		
002699	<b>Modulaire controllers voor dimfunctie</b> Kan voor elke uitgang aangestuurd worden door een sensor en/of een BUS/KNX-bediening <b>Voor DALI-protocol</b> 1 uitgang (max. 64 DALI-ballasten in totaal) Voor de individuele sturing van de 64 DALI-armaturen en de sturing van verlichtingsscènes (max. 16) 4 DIN-modules	002672	<b>Modulaire controllers voor meerdere toepassingen</b> Kan voor elke uitgang aangestuurd worden door een sensor en/of een BUS/KNX-bediening Configureerbare uitgang 16 A voor het aansturen van verlichtingspunten, contactdozen, rolluiken of HVAC-apparatuur 8 uitgangen, 16 A 6 DIN-modules
002665	1 uitgang (max. 64 DALI-ballasten in totaal) Voor de DALI-groepssturing (max. 16) en de sturing van verlichtingsscènes (max. 64) 4 DIN-modules	002674	12 uitgangen, 16 A 6 DIN-modules
002668	<b>Voor ballast 1-10 V</b> 10 uitgangen 1-10 V en 10 uitgangen 16 A voor verlichting 10 DIN-modules	002676	16 uitgangen, 16 A 10 DIN-modules
002654	<b>Alle LS-, ZLS-, LED- en fluocompacte belastingen</b> 2 uitgangen Max. 2 x 300 W/VA per uitgang 4 DIN-modules van 17,5 mm	002678	20 uitgangen, 16 A 10 DIN-modules
002686	<b>Voor LS- en ZLS-belastingen</b> 2 uitgangen Max. 2 x 500 VA per uitgang 8 DIN-modules van 17,5 mm	002673	<b>Binaire ingangen voor bedrade aansluitingen (schakelaars, drukknoppen, droge contacten)</b> 8 uitgangen 16 A, 8 x binaire contactingangen 6 DIN-modules
002687	4 uitgangen Max. 4 x 500 VA per uitgang 12 DIN-modules van 17,5 mm	002679	20 uitgangen 16 A, 18 binaire contactingangen 10 DIN-modules
			<b>Zonecontrollers</b> Vermogensmodules uitgerust met uitgangcontacten voor de aansturing van: - alle ON/OFF-belastingtypes (bv.: verlichting, rolluiken, contactor, motoren) - een DALI dimuitgang max. 64 ballasten De sturing van de belastingen gebeurt via de bedieningen die eraan zijn gekoppeld: ofwel via BUS/KNX-bedieningen ofwel via de ingangsklemmen voor bedrade aansluitingen (schakelaar, drukknop, droge contacten) Meerfasige aansluiting en verbruiksmeting.
		048418	8 ingangen - 8 uitgangen 8 DIN-modules van 17,5 mm
		048422	16 ingangen - 16 uitgangen 12 DIN-modules van 17,5 mm