

Antivandaal monobloc buitenposten




308001 308011 308002 308012 308003 308013 308004 308014 308040

Ref.	Deurstation met aluminium afwerking
308001 308002 308003 308004 308005	<p>Deurstation antivandaal monobloc vooraf gemonteerd met drukknoppen, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frontplaat aluminium – dikte 4 mm • Micro-luidsprekermodule met geïntegreerde kleurencamera en indicatieLEDs voor de status van actie (Design For All) • Drukknopmodule met achtergrondverlichting voor de naamplaatjes met blauwe LEDs • Blinde toebehoren voor niet gebruikte drukknoppen • Antivandaal schroeven, sleutel meegeleverd • Inbouwdoos in staal, modulehouder en frontplaat in aluminium <p>Met 4 drukknoppen Met 8 drukknoppen Met 12 drukknoppen Met 20 drukknoppen Met 32 drukknoppen</p>


Ref.	Deurstation met inox afwerking
308011 308012 308013 308014 308015 308040	<p>Deurstation antivandaal monobloc vooraf gemonteerd met drukknoppen, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frontplaat inox – dikte 4 mm • Micro-luidsprekermodule met geïntegreerde kleurencamera en indicatieLEDs voor de status van actie (Design For All) • Drukknopmodule met achtergrondverlichting voor de naamplaatjes met blauwe LEDs • Blinde toebehoren voor niet gebruikte drukknoppen • Antivandaal schroeven, sleutel meegeleverd • Inbouwdoos in staal, modulehouder en frontplaat in inox <p>Met 4 drukknoppen Met 8 drukknoppen Met 12 drukknoppen Met 20 drukknoppen Met 32 drukknoppen Met alfanumerische oproep</p>

Ref.	Toebehoren
308032	Luidspreker met kleurencamera, halogeenLEDs en manueel richtbare lens voor montage op antivandaal deurstations

Antivandaal monobloc installatie

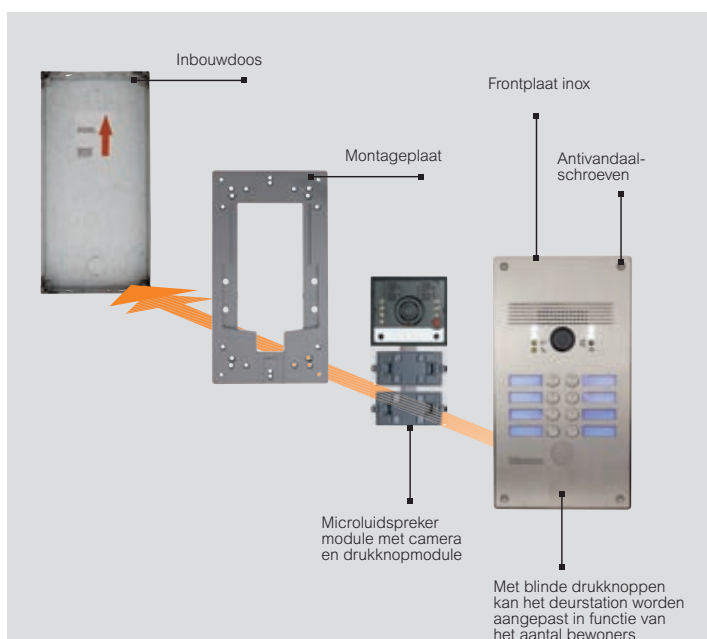


■ Frontplaten monobloc

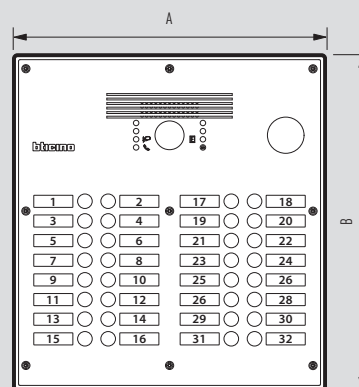

Afmetingen		
Ref.	A	B
308001 - 308011	180	270
308002 - 308012	180	330
308003 - 308013	180	360
308004 - 308014	180	440
308005 - 308015	340	370

■ Opbouwdozen voor frontplaten monobloc

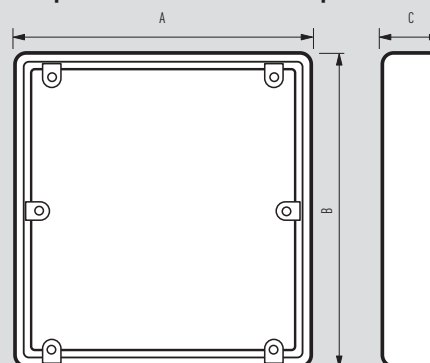

Afmetingen			
Ref.	A	B	C
308021	178	267	40
308022	178	327	40
308023	178	357	40
308024	178	437	40
308025	338	367	40