


# DMX<sup>3</sup> 1600

## hulpstukken en toebehoren

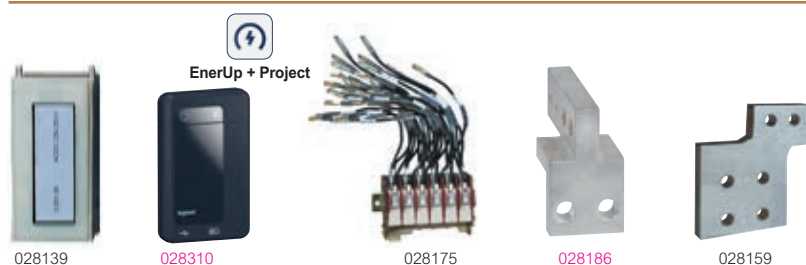

Ref.	Bedienings- en signalisatiehulpstukken
028131	<b>Stroomuitschakelspoelen</b> Bij bekrachtiging schakelen ze de automaat onmiddellijk uit
028132	24 V~/=
028134	48 V~/=
	220 - 250 V~/=
028136	<b>Minimumspanningsuitschakelspoelen</b> Bij spanningsval schakelen ze de automaat onmiddellijk uit
028137	24 V~/=
028139	48 V~/=
	220 - 250 V~/=
028863	<b>Vertragsmodule voor minimumspanningsuitschakelspoelen</b> Bij spanningsval schakelen ze de automaat na de vertraging uit
	230 V~/=
	1 module = een vertraging van 1s (max. 3 modules)
028120	<b>Gemotoriseerde bedieningen</b> Bij motorisatie van een DMX <sup>3</sup> 1600 dient men bij de motor eveneens een stroom- of minimumspanningsuitschakelspoel en een inschakelspoel te voorzien
028121	24 V~/=
028123	48 V~/=
	220 - 250 V~/=
028126	<b>Inschakelspoelen</b> Voor de sluiting op afstand van de automaat indien de veer opgespannen staat
028127	24 V~/=
028129	48 V~/=
	220 - 250 V~/=
028173	<b>Signalisatiecontact voor uitrijdbare versie</b> Positiecontact ingereiden/test/uitgereiden 1 contact per positie (tot 2 contacten indien ref. 028187 niet is gemonteerd)

<b>JANUARI 2023</b>	<b>Bluetooth dongle</b>
028310 <sup>1</sup>	USB-sleutel voor Bluetooth-communicatie met DMX <sup>3</sup> beveiligingseenheid Maakt configuratie, bewaking en beheer op afstand mogelijk via de App. EnerUp + Project Aansluiting op de USB-poort aan de voorzijde van de beveiligingseenheid

	<b>Vergrendelingen</b>
423880	<b>Cilindersloten</b> Te combineren met een houder ref. 028191 Sleutelcilinder en platte sleutel met willekeurige markering
423881	Sleutelcilinder en platte sleutel met markering EL43525
423882	Sleutelcilinder en platte sleutel met markering EL43363
423883	Sleutelcilinder en stersleutel met willekeurige markering
<b>JANUARI 2023</b>	<b>Houder voor cilindersloten</b> Te combineren met een cilinder ref. 423880/81/82/83 Wordt gebruikt om de automaat te vergrendelen in de "open" of uitgereiden stand
028191	
028184	<b>Deurvergrendeling</b> Voorkomt de opening van de deur bij een ingeschakelde automaat Montage rechts of links
028177	<b>Hangvergrendeling</b> Hangslot voor drukknop

Ref.	Toebehoren
028188	<b>Bewegingsteller</b> Voor het totaal aantal bewegingscycli van het apparaat
028174	Signalisatiecontact "klaar om te sluiten" wanneer de veer geladen is
028175	Module met 6 hulpcontacten
<b>JANUARI 2023</b>	
028176	Module met 4 hulpcontacten
028187	Knopvergrendeling positie ingereiden/test/uitgereiden
3P 028185	4P 028186
028155	028156
028157	028158
	<b>Voor aansluitingen</b>
	Bijkomende verticale aansluitingen voor chassis met vooraansluiting Maakt een eenvoudige aansluiting mogelijk van meerdere kabels, voorzien van kabelschoenen of van verticale rails
	Voor aansluitingen vaste versie
	Voor aansluitingen uitrijdbare versie
3P 028035	4P 028041
028147	028148
	<b>Achteraansluitingen</b>
	Voor aansluitingen vaste versie
	Voor aansluitingen uitrijdbare versie
3P 028153	4P 028154
	<b>Basis voor uitrijdbare versie</b>
	Basis voor DMX <sup>3</sup> 1600
3P 028159	4P 028160
	<b>Verbreeders</b>
	Te monteren op de oriënteerbare achteraansluitingen van de automaat
	Voor aansluitingen met staven
3P 028149	4P 028150
028151	028152
	<b>Scheidingsschotten</b>
	Voor DMX <sup>3</sup> /DMX <sup>3</sup> -I vaste versie
	Voor DMX <sup>3</sup> /DMX <sup>3</sup> -I uitrijdbare versie

	<b>Toebehoren voor net/noodomschakelaar</b>
	De onderlinge vergrendeling van de apparaten gebeurt door middel van kabels en laat de realisatie toe van normaal/noodomschakelaars bij 2 apparaten, die horizontaal als verticaal geconfigureerd kunnen worden Het mechanisme voor onderlinge vergrendeling wordt rechts van het apparaat gemonteerd De kabel voor onderlinge vergrendeling is afzonderlijk te bestellen (lengte te bepalen voor elke installatie) zie blz. 78
028190	<b>Mechanisme voor onderlinge vergrendeling</b> Voor 1 DMX <sup>3</sup> 1600-3P/4P

Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaars  
**blz. 79**



1: Configuratie-, monitoring- en beheerssoftware beschikbaar op [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)