

## 2-draadssysteem binnenposten




346310



344232

Ref.	Portiercentrale
346310	Videofoon voor tweedraadsinstallaties. Directe toegang tot verschillende diensten (video-portierfuncties, beheer van de sloten en/of trapverlichting en alarmbewaking van het appartement) vanaf het toetsenbord of via het intuïtieve menu met pictogrammen. De videofoon wordt geleverd met een tafelsteun en is uitgerust met een 7" lcd kleurenscherm, hoorn en luidspreker, en speciale toetsen voor de sleutelfuncties. De programmering kan rechtstreeks op het apparaat zelf of via een pc gebeuren met de meegeleverde software
336982	8-polige aansluiting, afwerking LivingLight, voor kabel ref. 336803
336803	Kabel met 8-polige aansluiting voor ref. 346310

Ref.	Binnenpost Sprint L2
344232	Parlofoon voor 2-draadsinstallatie met gespreksgeheimhouding en houder voor muurbevestiging Standaard uitgerust met 2 drukknoppen: deuropener en bediening van een bijkomend relais Het oproepssignaal is regelbaar op 3 niveau's Kleur wit
344242	Uitgerust met appartementsoproep Parlofoon voor 2-draadsinstallatie zonder gespreksgeheimhouding en houder voor muurbevestiging Standaard uitgerust met 2 drukknoppen: deuropener en bediening van een bijkomend relais Het oproepssignaal is regelbaar op 3 niveau's Kleur wit Niet uitgerust met appartementsoproep

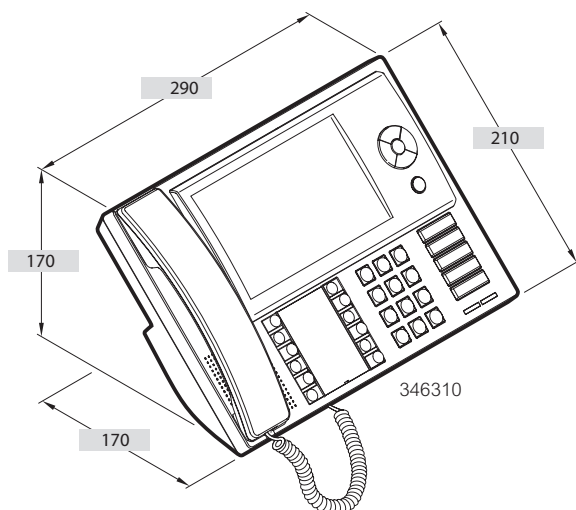

346310

## 2-draadssysteem IRYDE binnenpost en portiercentrale



346050



F441



346850

Ref.	Voedingen
346050	Compacte voeding met geïntegreerd video-interface Maximale stroom van 1200mA - 6 DIN modules
346040	Compacte voeding voor parlofonie - 230Vac, 50-60 Hz - max stroom geleverd 600mA - geïntegreerde (niet vervangbare) zekering - SELV module met dubbele isolatie - 6 DIN modules
346030	BUS voeding - primair 220-240 Vac Uitgang 1 SCS: 27 Vdc - 600 mA Uitgang 2 SCS met geïntegreerde video interface : 27 Vdc - 600 mA (slechts 1 uitgang gebruiken) 2 DIN modules
346020	Voeding - primair 220-240 Vac Secundair 27 Vdc - 600 mA - 2 DIN modules

Ref.	Verdelers
F441	Audio/video mengtoestel met 4 ingangen en 4 uitgangen voor DIN rail bevestiging. Mogelijkheid om 4 deurstations 2-draads, 4 stijgleidingen voor 26 videofoon toestellen en 6 verdiepingverdelers per stijgleiding aan te sluiten. Grootte 4 modules DIN Alternatief voor ref. 346830
F441M	Audio/video mengtoestel voor externe deurstation, camera's en interne toestellen. 4 ingangen voor deurstations of camera's op externe locaties en 4 geluidsingangen. Grootte 8 modules DIN Mogelijkheid tot meerkanaals muziek distributie Alternatief voor de video interface ref. 346830 of ref. F441, noodzakelijk bij meerkanaals muziek distributie

Ref.	Uitbreidingsmodules
346850	Interface voor stijgleidingen bij 2-draads installaties Voor lokale videocontrole, muziek distributie en bediening van MyHOME functies Grootte 4 modules DIN
346851	Interface voor grote 2-draads installaties of bij installatie met grote afstanden en afzonderlijke stijgleidingen. Versterkt het signaal tussen het deurstation en de interne toestellen Grootte 4 modules DIN Steeds te gebruiken met ref. 346000 en F441 of ref. 346830

Ref.	Relais DIN
346210	Multifunctioneel relais voor bijkomende functies, zoals het schakelen van trapverlichting, het openen van een bijkomend deurslot, het aansturen van een extra bel, enz... 2 DIN modules
346230	Relais voor deuropener. Zowel in combinatie met ref. 346991 als voor gecentraliseerd deurslot Grootte 2 modules DIN
346250	Relais voor potentiaal vrij contact van het deurstation Linea 2000, Linea Metal en Minisfera
346260	Slotplaatrelais voor 2-draadssysteem met terugmelding van de deur 4 modules DIN