
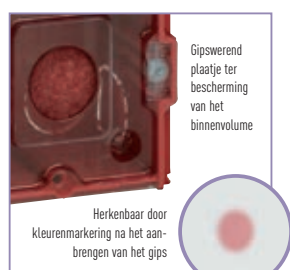



De efficiënte plaatsing in metselwerk

De vrijheid: Batibox metselwerk laat toe de manier te kiezen waarop meervoudige mechanismen worden ingebouwd, door combinatie van samenstelbare inbouwdozen, hetzij door monoblokdozen met 2, 3 en 4 horizontale of verticale mechanismen

Gegarandeerde robuustheid

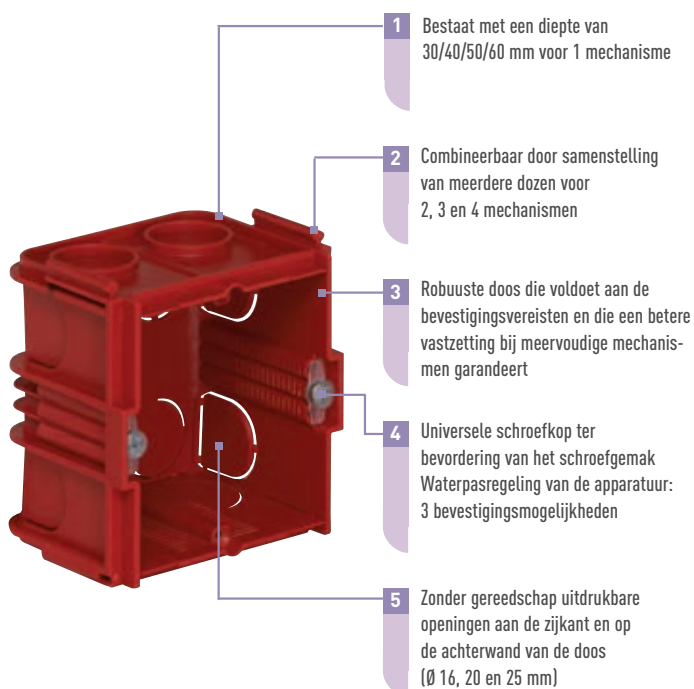

Samenstelbaar of monoblok

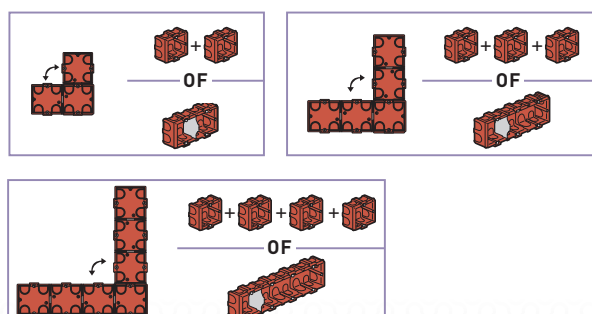


Batibox™ inbouwdozen voor metselwerk

De meeste inbouwdozen zijn gemaakt van hergebruikt materiaal



080141 + 080199

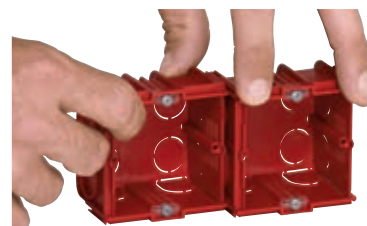

2 x 080141

Ref.	Enkelvoudige inbouwdozen (samenstelbaar)
080140	Conform de norm EN 60670-1 1 module voor compacte Mosaic apparatuur Diepte 40 mm - Breedte 32 mm Samenstelbare dozen Voor bevestiging van apparatuur met schroeven of spanklauwen. Enkelvoudige doos kan gebruikt worden voor de samenstelling van meervoudige inbouwdozen door combinatie. Horizontaal of verticaal gebruik mogelijk (hartafstand 71 mm horizontaal en verticaal). Verwijdering van de binnenwanden (voor of na vastzetting) voor montage van uitgebreide functies (vb.: voorbekabelde contactdozen). Geleverd met schroeven uitgerust met beschermkapje Uitdrukbaar openingen Ø 16-20-25
080131	Diepte 30 mm
080141	Diepte 40 mm
080151	Diepte 50 mm
080161	Diepte 60 mm
080108	Ronde dozen Diepte 30/40 mm - Ø 67 mm Bovenkraag uitsnijdbaar om een diepte van 30 mm te krijgen (voor bedieningen, wisselschakelaar, drukknoppen ...). Doos rug aan rug combineerbaar met kwartslag. Afmetingen aanpasbaar (80, 70 of 60 mm) door uitsnijden van de kraag
080109	Met schroeven Zonder schroeven
080142	Meervoudige inbouwdozen voor montage van apparatuur met schroeven (monoblok) Conform de norm EN 60670-1 Monoblokdozen, geleverd met verwijderbare scheidingschotten voor het plaatsen van uitgebreide functies (vb.: voorbekabelde contactdozen). Geleverd met schroeven uitgerust met beschermkapje. Diepte: 40 mm. Uitdrukbaar openingen Ø 16-20-25
080149	2 mechanismen - 4/5 modules Horizontaal of verticaal gebruik
080143	3 modules voor Mosaic-apparatuur
080144	3 mechanismen - 6/8 modules Horizontaal of verticaal gebruik
080144	4 mechanismen - 8/10 modules Horizontaal of verticaal gebruik
080185	Doos voor contactdozen 20 en 32 A 1 mechanisme 85 x 85 mm Voor kabeluitvoer ref. 031490 en contactdozen 20 A (ref. 055452/55/57, blz. 785) Verticale plaatsing van de schroeven van de doos voor bevestiging van de contactdozen 20 A Diepte 50 mm