


# Aftakdozen Plexo™ (vervolg)

met uitdrukbare ingangen of zonder voorboring voor ISO wartels

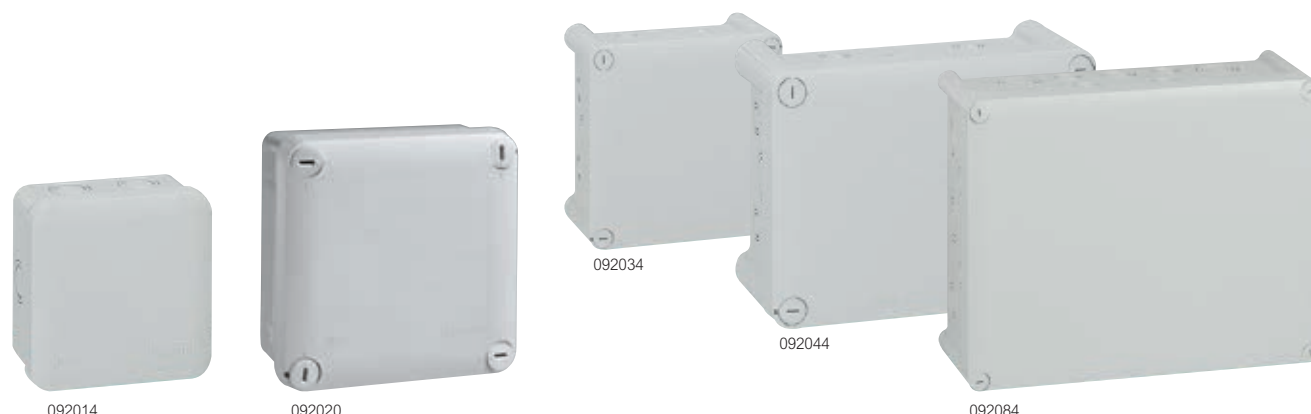


Zelfdovend 650 °C  
 Bedrijfstemperatuur - 25 tot + 40 °C  
 Identificatie van de kringen mogelijk op de 2 zijden van het deksel (markeringszones)  
 Bevestiging met niveau-aanpassing:  
 Klasse II verzekerd door de beschermdoppen van de bevestigingsschroeven (bijgeleverd)  
 Onverliesbaar deksel door verbindingsdraad tussen het deksel en de doos

Zelfdovend 750 °C  
 Bedrijfstemperatuur - 25 tot + 40 °C  
 Indrukbare ingangen. Onverliesbaar deksel door verbindingsdraad tussen de doos en het deksel, behalve voor de dozen 310 x 240 mm en 360 x 270 mm. Openen/sluiten van het deksel met kwartslag met platte schroevendraaier, markering 0 en I  
 Bevestiging met niveau-aanpassing:  
 • 2 of 4 interne bevestigingspunten (schroef van max. Ø 5 mm)  
 • op de 4 hoeken buiten het bekabelingsvolume (schroef van max. Ø 4 mm)  
 • met bevestigingsbeugels ref. 035802 (blz. 774)  
 Klasse II verzekerd door de beschermdoppen van de bevestigingsschroeven (bijgeleverd)  
 Halogeenvrije dozen (Europese richtlijn RoHS 2002/95/CE)<sup>(2)</sup>

Ref.	Vierkante waterdichte dozen IP 55
092014	<b>80 x 80 x 45 mm<sup>(1)</sup></b> 7 uitdrukbare ingangen voor wartels ISO 16/20 Opklikbaar deksel Bevestiging met 2 binnenpunten (schroef van max. Ø 5 mm) of op schroefplug ref. 031957
092011	<b>80 x 80 x 45 mm<sup>(1)</sup></b> Niet voorgeboord Opklikbaar deksel Bevestiging met 2 binnenpunten (schroef van max. Ø 5 mm) of op schroefplug ref. 031957
092024	<b>105 x 105 x 55 mm<sup>(1)</sup></b> 7 uitdrukbare ingangen voor wartels ISO 16/20 Sluiting van het deksel met kwartslag Bevestiging verzekerd door 2 interne bevestigingspunten (schroeven met max. Ø 5 mm) of met 3 punten buiten het bekabelingsvolume (schroeven met max. Ø 4 mm)
092020	<b>105 x 105 x 55 mm<sup>(1)</sup></b> Niet voorgeboord Sluiting van het deksel met kwartslag Bevestiging verzekerd door 2 interne bevestigingspunten (schroeven met max. Ø 5 mm) of met 3 punten buiten het bekabelingsvolume (schroeven met max. Ø 4 mm)

Ref.	Toebehoren
031957	Schroefplug Kop met schroefdraad Ø 6,6 x 150 mm Boring Ø 8 mm Kleur: zwart
031882	Schroefplug Kop met schroefdraad Ø 6,6 x 150 mm Boring Ø 8 mm Kleur: grijs

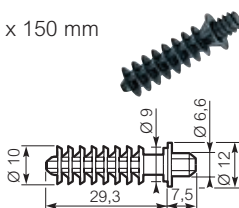

Toebehoren (blz. 774)

Ref.	Vierkante waterdichte doos IP 55
092034	<b>130 x 130 x 74 mm<sup>(1)</sup></b> 16 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 12/16 4 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25
092044	<b>155 x 110 x 74 mm<sup>(1)</sup></b> 16 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 12/16 4 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25
092054	<b>180 x 140 x 86 mm<sup>(1)</sup></b> 16 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 4 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25
092064	<b>220 x 170 x 86 mm<sup>(1)</sup></b> 12 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 8 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25 4 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 25/32
092084	<b>310 x 240 x 124 mm<sup>(1)</sup></b> 2 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 22 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25 6 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 25/32 6 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 32/40
092094	<b>360 x 270 x 124 mm<sup>(1)</sup></b> 2 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 18 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25 10 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 25/32 6 uitdrukbare ingangen voor wartel ISO 32/40

(1) Binnenafmetingen  
 (2) Volgens de Europese richtlijn RoHS (2002/95/CE gewijzigd volgens beslissing 2005/618/CE), bevatten de Plexo verdeelkasten 092012, 092013, 092020, 092022, 092032, 092042, 092044, 092052, 092062 en 092082 geen halogeenvoudende brandvertragers.

Andere industriële dozen in kunststof  
**Zie blz. 338 of [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**



(1) Binnenafmetingen