

Schroefloze klemmen Nylbloc™ auto



Ref.	Schroefloze verbindingklemmen Nylbloc™ auto
	<p>Rechtstreekse aansluiting zonder gereedschap na het strippen van de stijve koperen geleiders van 0,75 tot 2,5 mm². Verbinding via strips Doorzichtige klemmen voor volledig zichtbare contacten Lengte van ontmanteling 11 mm Testpunt bereikbaar met testschroevendraaier Met veiligheidspen Ø 4 mm met intrekbare koker Kleurcode voor identificatie van producten Mogelijkheid tot markering met Duplix™ merkteken op klem voor 3,5 en 8 geleiders Geleverd in zakje in doos Max. 24 A, 450 V</p>
034322	Grijze klem voor 2 geleiders 24 A/400 V~
034323	Oranje klem voor 3 geleiders 24 A/400 V~
034325	Blauwe klem voor 5 geleiders 24 A/400 V~
034328	Grijze klem voor 8 geleiders 24 A/400 V~

 
Ref.	Toebehoren
034399	<p>Kabelstripper Ontmantelen van stijve geleiders voor gebruik met schroefloze verbindingklem. Ideaal voor verwijderen van kabelmantel en strippen van draden in inbouw- en aftakdozen, kabelgoten, ... Voor kabel Ø 8 tot 13 mm (van 2G 1,5 tot 5G 2,5 mm²) en draden van 1,5 en 2,5 mm²</p>
034398	<p>Houder voor Nylbloc™ auto Voor het maximaal 3 Nylbloc™ schroefloze klemmen (ref. 034322/23/25/28) Rechtstreekse bevestiging: - in het bovenste gedeelte van de Plexo aftakdozen en industriële dozen in kunststof ≥ 130 x 130 mm - op platte staaf 12 x 2 mm - in Drivia behuizingen (blz. 264) Schroefbevestiging: - in de bodem van de Plexo dozen ≥ 105 x 105 mm en industriële - Universal Rail montage met ref. 004811 Te testen met meetpen Te markeren met permanente pen ref. 039598</p>

Schroefloze klemmen Nylbloc™ auto

■ Technische kenmerken

Nylbloc auto klemmen ref. 034322/23/25/28

Omgevingstemperatuur: - 25 tot + 55 °C
Bestand tegen gloeidraad volgens EN 60695-2-11: 960 °C
Polycarbonaat zonder halogeen




■ Werkingsprincipe



Gereedschap ref. 034399 voor ontmantelen van kabel of strippen van draad



Plexo verdeeldoos met houder ref. 034398 bevestigd in bovenste gedeelte

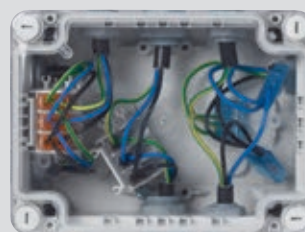

Industriële verdeeldoos met houder ref. 034398 bevestigd in bovenste gedeelte en met schroef op achterwand