


Schroefloze verbindingsklemmen



Goedkeuringen CEBEC zie www.e-catalog.be

Ref.	Schroefloze verbindingsklemmen		
	Capvis lasdoppen		
	Snelle verbinding voor stijve geleiders van 1,5 - 2,5 - 4 en 6 mm ² . Isolatiespanning 440 V~		
	Nominale capaciteit (mm ²)	Aantal geleiders volgens doorsnede (mm ²)	Kleur van de lasdop
034338	1,5	3 tot 5 van 0,5 2 tot 4 van 0,75 2 van 1,5	blauw
034344	1,5 tot 2,5	3 tot 5 van 0,5 2 tot 5 van 0,75 2 tot 3 van 1,5 2 van 2,5	oranje
034351	1,5 tot 4	2 tot 4 van 1,5 2 tot 3 van 2,5 2 van 4	geel
034357	1,5 tot 6	2 tot 5 van 2,5 2 tot 3 van 4 2 van 6	rood

Klemmenstroken Hypo™, Nylbloc™ en Suprem™

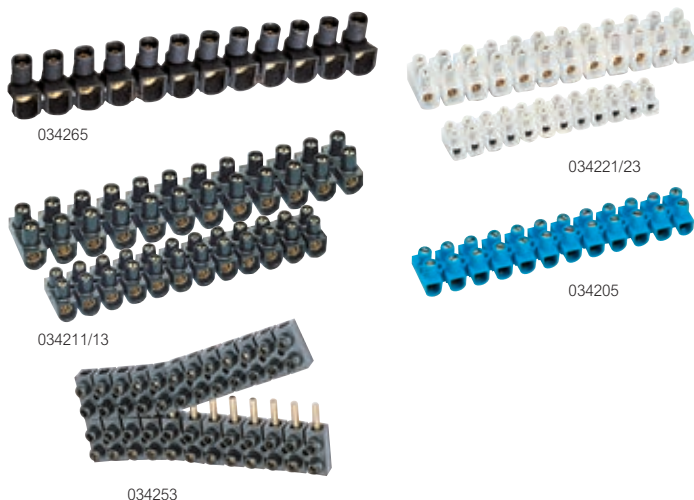

Ref.	Hypo™ klemmenstroken				
	12 klemmen met onverliesbare schroeven Geleverd met open klem Brandwerend polypropyleen Temperatuurbestendigheid: - 25° tot + 100 °C Omgevingstemperatuur: - 25° tot + 55 °C Bestand tegen gloeidraad volgens EN 60695-2-11 tot 960 °C, zelfdovend < 5s Spanningsisolatie: 450 V volgens EN 60998-2-1				
Zwart	Capaciteit (mm)	Benaming vlg norm (mm ²)	Boring Ø (mm)	max (A)	Afmetingen (mm) L x D x H
034264	6	2,5	4	24	122 x 18 x 18
034265	10	4	5	32	149 x 21 x 22
034266	16	6	6	41	175 x 24 x 25
034267	25	10	7,6	57	193 x 27 x 29

Ref.	Nylbloc™ klemmenstroken					
	Bestand tegen gloeidraad 850 °C volgens EN 60695-2-11 Spanningsisolatie: 250 V volgens EN 60998-2-1 Gebruik onder 400 V bij integratie in een geheel of product dat beantwoordt aan de eis volgens EN 60664-1, vervuilingniveau 2, overspanningscategorie III					
	Capaciteit (mm)	Boring Ø (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)		
	Blauw	Wit	Zwart			
034203	034221	034211	2,5	2,5	24	94 x 15,6 x 12,3
034205	034223	034213	6	3,5	41	107 x 18 x 14,4
034207	034225	034215	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4
034209	034227	034217	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5
		034219	25	7,0	101	214 x 33 x 27,5

Ref.	Suprem™ multidraad klemmenstrook met aderbeveiligingsplaatje		
	12 klemmen met onverliesbare schroeven Geleverd met open klem met soepele messing lipjes om multidraden te klemmen PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek) Omgevingstemperatuur - 5 tot + 40 °C		
Zwart	Capaciteit (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
034245	4	25	18,5 x 106 x 14,5

Ref.	Suprem™ klemmenstroken met stekerverbinding Set: mannelijk + vrouwelijk			
	12 klemmen met stekerverbinding PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek) Omgevingstemperatuur - 5 tot + 40 °C			
Zwart	Capaciteit (mm)	Boring Ø (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
034253	6	3,2	15	36 x 106 x 14
034254	10	4,2	25	42 x 135 x 17