

Multifunctionele meervoudige contactdozen voor specifieke ruimtes




049406



050410



049399

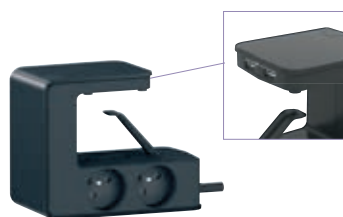

050412



049402

Alleen voor binnengebruik

Ref.	Meervoudige hoekcontactdozen
	16 A - 230 V - 3680 W max. Optimale integratie in de keuken of het bureau Uitgerust met: - vlakke contactdozen 2P+A onder 45° - een afneembaar gedeelte achteraan voor het doorvoeren en opbergen van de kabels Draadloze oplossingen: te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm ²
049409	3 x 2P+A – zonder snoer ○ Wit/Alu Uitgerust met 2 USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.
049406	3 x 2P+A - wit snoer 1 m ○ Wit/Alu - 3G 1,5 mm ² Uitgerust met 2 USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.
049408	4 x 2P+A – zonder snoer ○ Wit
049404	4 x 2P+A - wit snoer 1 m ○ Wit - 3G 1,5 mm ²
	Meervoudige contactdozen met tablethouder
	Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 2 USB-ingangen Type A (3,9 A in totaal waarvan 1 Quickcharge Qualcomm-ingang 2,4 A) - een antislip-tablehouder - een On/Off-schakelaar voorzien van een heractiveerbare beveiliging (16 A) - een snoer 3G 1,5 mm ² (lengte 1,5 m) en gevlochten kabel
050410	○ Wit
050411	● Zwart

Ref.	Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte Met snoer, schakelaar en overspanningsbeveiliging
	16 A - 230 V - 3680 W max. Specifiek design voor optimale integratie en kabelopberging in de tv-ruimte Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A (16 A) en 4 contactdozen 2P (2,5 A) - een verlichte On/Off-schakelaar - een snoer 3G 1,5 mm ² (lengte 2 m) Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging: - LED groen: is beveiligd - LED uit: is niet beveiligd, maar blijft werken Kap in aluminium (metaal) voor het organiseren van de kabels in alle discretie. Deze kap kan ook worden gebruikt als houder voor een internetbox, een tv...
049399	● Zwart

Ref.	Clip-on meervoudige contactdoos
	16 A - 230 V - 3680 W max. Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 2 USB-ingangen Type A (3,4 A in totaal) - een verlichte On/Off-schakelaar - een snoer 3G 1,5 mm ² (lengte 1,5 m) roterend tot 90° Kan gemakkelijk op tafel of bureau worden vastgeklemd (max. dikte: 63 mm) Contactdozen kunnen onder een bureau verborgen worden, terwijl de USB-laadmodules toegankelijk blijven
050412	● Zwart
	Meervoudige contactdoos met laadstation, draadloze lader en USB-ingangen
	10 A - 230 V - 2300 W max. Meervoudige contactdoos met compact laadstation met 5 ingangen, uitgerust met: - 2 vlakke contactdozen 2P+A - een draadloze inductielader voor smartphones, Qi-gecertificeerd, 10,0 W (met antislipoppervlak en laadindicatorlampje), directe weergave op het scherm tijdens het laden USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. - een zwart snoer 3G 1,5 mm ² (lengte 2 m)
049402	● Taupe/Donkergrijs
049412	○ Wit/Donkergrijs