

Keuzetabel kabelgoot P31+ hoogte 25 mm



 
		KABELGOOT GEPERFOREERD		DEKSEL
		Ineenschuifbare kabelgoot met geïntegreerde koppeling		
Breedte in mm		P31+ MF		
		Lengte 3 m		Lengte 2 m
75		VG480045	VG341290	
100		VG480046	VG341291	
150		VG480047	VG341292	
200		VG485048	VG341293	
300		VG485049	VG341294	
400		VG480050	VG341295	
500		VG480051	VG341296	
75		VG482145	VG343290	
100		VG482146	VG343291	
150		VG482147	VG343292	
200		VG485248	VG343293	
300		VG485249	VG343294	
400		VG482050	VG343295	
500		VG482051	VG343296	
Bevestigingsmaterialen		≤ 300 mm 2 x M6 x 10 mm		
		≥ 400 mm 3 x M6 x 10 mm		

Technische gegevens: www.ecatalog.be
Voldoet aan norm IEC/EN61537



Technische gegevens: www.ecatalog.be
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Ref.		Koppelingen
		Zonder bevestigingsmateriaal, bevestiging met 2x M6*10
VG481528	VG483528	Koppelingen Koppelplaat EC (intern) optioneel voor kabelgoten
VG481530	VG483530	Koppelplaat EA voor koppelen van hulpstukken met hulpstukken


Ref.		Bevestigingsmaterialen
		Schroef + moer Schroef M6 + kraagmoer M6
8200102	CM350401	



Ref.		Toebehoren
		Scheidingsschot Lengte 3000 mm Te bevestigen met 5x M6 x 10 mm
		Montageplaat Met kabeldoorvoer Voorzien van perforatie t.b.v. horizontaal buigen Te bevestigen met 2 x M6 x 10 mm
VG481516	VG483516	
VG341162	-	

  

Ref.	Afschermprofiel
Kunststof CM522354	Afschermprofiel Breedte 5 m Vinyl zwart Voor afscherming van scherpe zaagranden

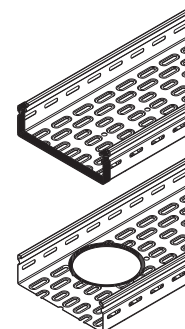

(1) Zink/Nikkel gelijkwaardig alternatief voor thermisch verzinkt