
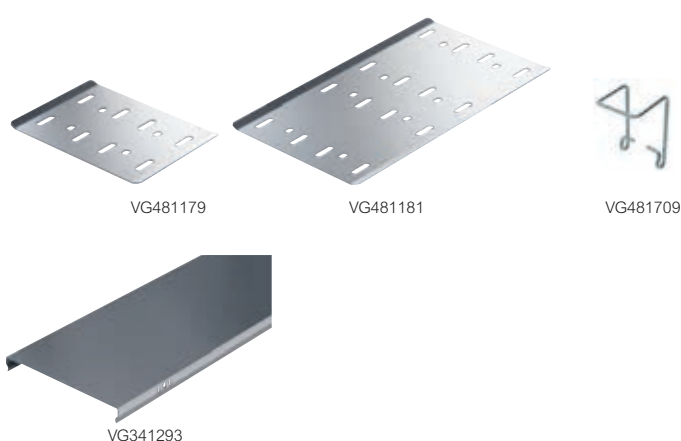


## Koppelstukken

hoogte 60 mm

## Bodemversterker en deksels

hoogte 60 mm

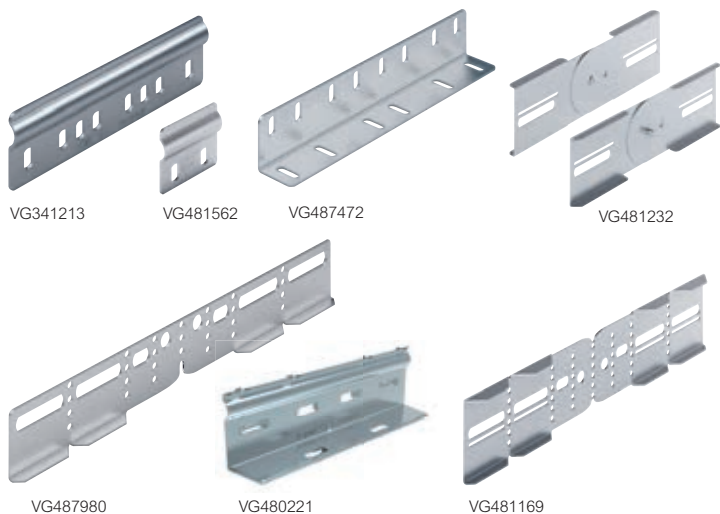

Technische gegevens: [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)  
 Voldoet aan norm IEC/EN61537  
 Belastinggrafieken blz. 827

Technische gegevens: [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)  
 Voldoet aan norm IEC/EN61537  
 Belastinggrafieken blz. 827

Ref.	Traditionele koppelingen	
VG480221		
	<b>Klikkoppelingen</b> Klikkoppelplaat Eclic voor P31+ ST geperforeerd	
	<b>Schroefkoppelingen</b> Geleverd zonder bevestigingsmateriaal Bevestigen met 4x M6 x 10 mm	
VG341213	VG343213	Koppelplaat EP: (intern) voor kabelgoten
VG341562	VG343562	Koppelplaat EA: voor hulpstukken met hulpstukken (2x M6 x 10 mm)
VG487472	VG487473	Koppelplaat EXTC: (extern) voor kabelgoten P31+ ZW (4x M6 x 10 mm)

Ref.	Bodemversterker	
	Te gebruiken in geval van extra zware belasting en voor optische gelijkheid van de kabelgoten Bevestigen met 4x M6 x 10 mm	
	<b>Voor P31+ breedte</b>	
VG481179	VG482304	200
VG481180	VG482305	300
VG481181	VG482306	400
VG481182	VG482307	500
VG481183	VG482308	600

Ref.	Instelbare koppeling EV	
VG481232		
VG483232		VG486232
	Instelbaar van 0° tot 90° Bij gebruik koppelstuk alleen de zijwanden van de goot inknijpen en de bodem verbuigen Bevestigen met 2 x M6 x 10 Per koppelstuk ref. VG349252	

Ref.	Deksel	
	Lengte 2 m <b>Voor P31+ breedte</b>	
VG341290	VG343290	VG344890 75
VG341291	VG343291	VG344891 100
VG341292	VG343292	VG344892 150
VG341293	VG343293	VG344893 200
VG341294	VG343294	VG344894 300
VG341295	VG343295	VG344895 400
VG341296	VG343296	- 500
VG341297	VG343297	VG344897 600

Ref.	Multifunctionele koppeling	
VG481169		
VG482169		
	Koppeling EDU Bevestigen met: Send/RAL: 2x M6 x 10 mm Thvz: 4x M6 x 12 mm per koppeling Multifunctionele koppeling o.a. verloopplaat, aftakstuk Toepasbaar voor kabelgoot zonder deksel	
VG487980	-	Koppeling EDU laag Toepasbaar voor kabelgoot met deksel Bevestigen met 2 x M6 x 10

Ref.	Dekselklem	
VG481709		
	Voor borgen van deksel aan kabelgoot Toepasbaar voor horizontale en verticale installatie, bijv. bij plaatsing kabelgoot met deksel tegen de muur Schroefloos te bevestigen Zelftappende schroef voor verticale kabelgoot	
8470026	Voor toepassing deksels verticale montage: gebruik ref. 8470026 zelftappende schroef	

### Borgen van deksels bij verticale plaatsing

