



## Scheidingschot hoogte 60 mm

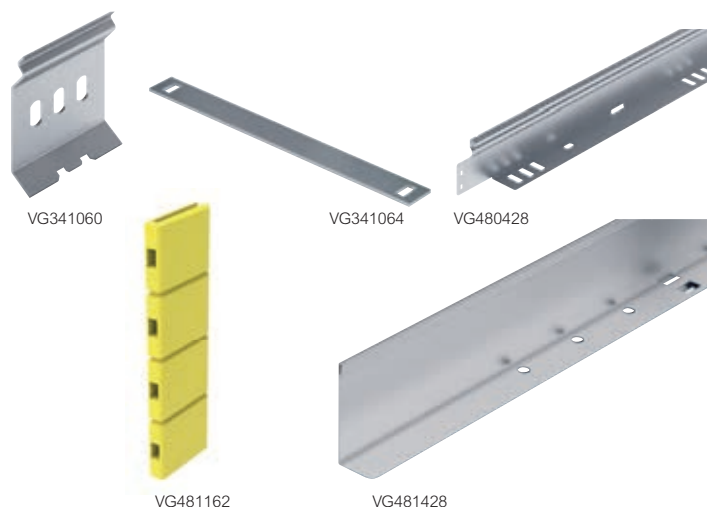

## Toebehoren hoogte 60 mm

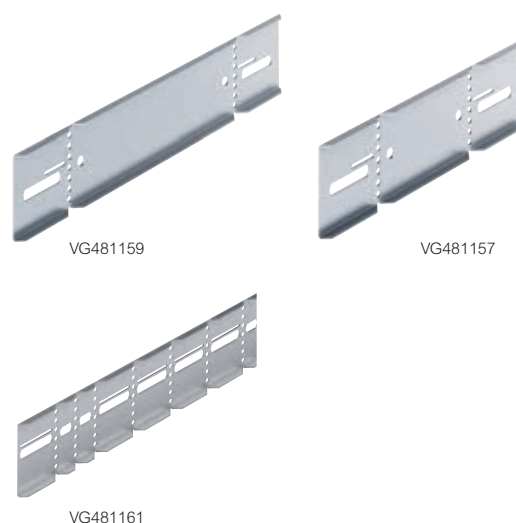

Technische gegevens: [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Technische gegevens: [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Ref.	Scheidingschot - inklikbaar
VG481428	Voor geperforeerde kabelgoot (behalve type MBR)
VG481429	Scheidingschot auto 1 m
	Scheidingschot auto 3 m

Ref.	Universele scheidingschot L (schroef)
8231201	Voor geperforeerde of blinde kabelgoten
VG483428	Blinde kabelgoot bevestigen met bevestigingsstrips + clips
	Geperforeerde kabelgoot bevestigen met 5x M6 x 10 mm
	Scheidingschot
	Lengte 3 m

Ref.	Bevestigingsstrip
VG341061	Bevestigingsstrip voor scheidingschot L
VG341062	Voor de bevestiging van scheidingschot ref. 8231201 in een kabelgoot, blind of MBR
VG341063	De strips kunnen dwars worden geplaatst in het scheidingschot
VG341064	
VG341065	
VG341066	
VG350067	
VG350068	

HORizontaal	VERTICAAL
2x strips, 4x borgclip	4x strips, 8x borgclip

Ref.	Borgclip voor bevestigingsstrip
VG341060	Snelbevestiging van bevestigingsstrip voor verticaal gemonteerde kabelgoot, blind of type MBR
	Borgclip

Ref.	Beschermkap
Kunststof	<b>Beschermkap en verbinder scheidingschot</b>
VG481162	Voor scheidingschoten
	Voor hoogte 60 en 100 mm

Ref.	Eindschot
VG481156	SEND/RAL 9010: bevestigen met 2x M6 x 10 mm (8200102)
VG481157	THVZ: bevestigen met 2x M6 x 12 mm (CM350401)
VG481158	<b>Voor P31+ breedte</b>
VG481159	75
VG481160	100
VG483156	150
VG483157	200
VG483158	300
VG483159	
VG483160	
VG486156	75
VG486157	100
VG486158	150
VG486159	200
VG486160	300

Ref.	Verloop-/eindplaat
VG481161	Ook te gebruiken als eindschot voor breedte 400, 500 en 600 mm.
VG482161	Bevestigen met 2x M6 x 10 mm
VG485161	
VG486161	Bevestigen met 2x M6 x 10 mm