

Technische gegevens: [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Ref	Koppelingen		
	<b>Schroefkoppelingen</b> Geleverd zonder bevestigingsmateriaal Bevestigen met 4 x M6 x 10 mm		
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			
VG341216	VG343216 Koppelplaat EP: (intern) voor kabelgoten		
VG341620	VG343620 Koppelplaat EA: voor hulpstukken met hulpstukken		
VG487477	VG487479 Koppelplaat EXTC: (extern) voor kabelgoten P31+ ZW/EZW Bevestigen met 6 x M6 x 10 mm		

Ref	Multifunctionele koppeling		
	<b>Koppeling EDU</b> Bevestigen met: Send/RAL: 4x M6 x 10 mm Thvz: 4x M6 x 12 mm per koppeling Multifunctionele koppeling o.a. verloopplaat, aftakstuk Toepasbaar voor kabelgoot zonder deksel		
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			
VG480226	VG483226		


Ref.	Bodemversterker
	Te gebruiken in geval van extra zware belasting en voor optische gelijkheid van de goten
	<b>Voor P31+ breedte</b>
VG481179	200
VG481180	300
VG481181	400
VG481182	500
VG481183	600

Ref.	Deksels		
	<b>Lengte 2 m</b>		
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			
VG341291	VG343291 100		
VG341292	VG343292 150		
VG341293	VG343293 200		
VG341294	VG343294 300		
VG341295	VG343295 400		
VG341296	VG343296 500		
VG341297	VG343297 600		

Ref.	Dekselklem
	Voor borgen van deksel aan kabelgoot
VG481709	Toepasbaar voor horizontale en verticale installatie, bijv. bij plaatsing kabelgoot met deksel tegen de muur
	Schroefloos te bevestigen
8470026	Zelftappende schroef voor verticale kabelgoot

Voor toepassing deksels verticale montage: gebruik ref. 8470026 zelftappende schroef

### Borgen van deksels bij verticale plaatsing

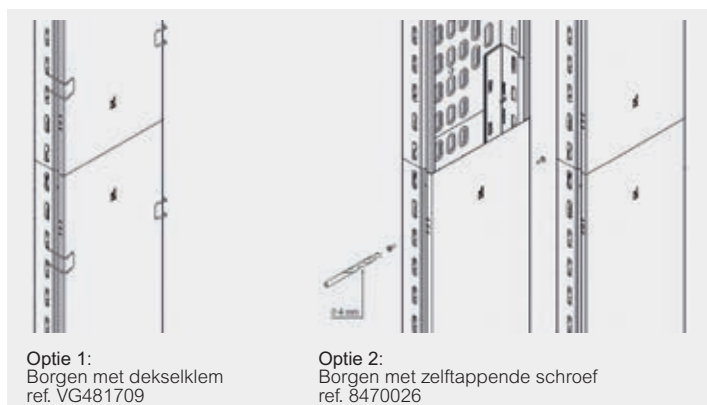

Optie 1:  
Borgen met dekselklem  
ref. VG481709

Optie 2:  
Borgen met zelftappende schroef  
ref. 8470026