



Toebehoren hoogte 100 mm

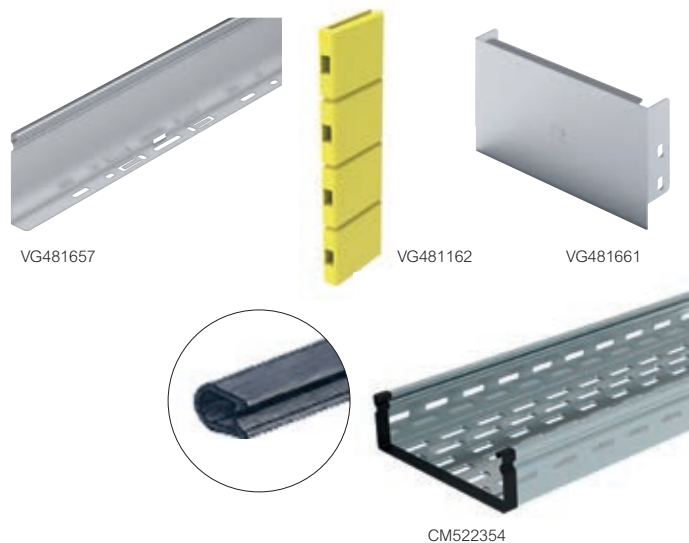

Technische gegevens: www.ecatalog.be
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Toebehoren hoogte 100 mm

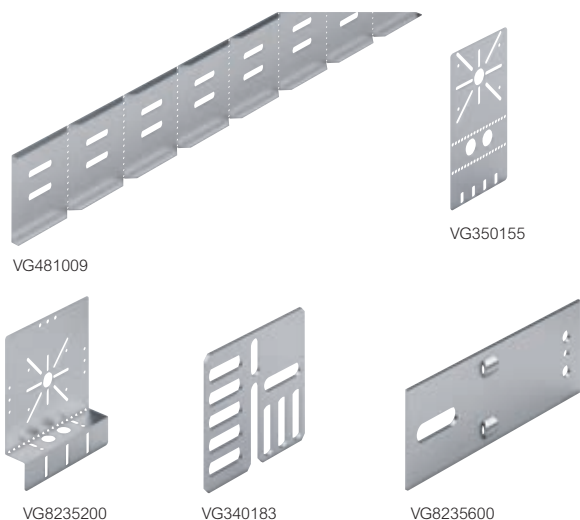


Technische gegevens: www.ecatalog.be
Voldoet aan norm IEC/EN61537

Ref.		Scheidingschot
VG481657	VG483657	Bevestiging met 5x M6 x 10 mm

Kunststof CM522354	Afschermprofiel
	Breedte 5 m Vinyl zwart Voor afscherming van scherpe zaagranden

Kunststof VG481162	Beschermkap
	Beschermkap en verbinder scheidingschot Voor scheidingschot Toepasbaar voor hoogte 60 en 100 mm

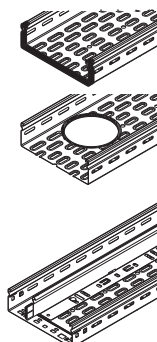

	Eindschot	Voor P31+ breedte
VG481659	VG483659	100
VG481660	VG483660	150
VG481661	VG483661	200
VG481662	VG483662	300
VG481663	VG483663	400
VG481664	VG483664	500
VG480737	VG482737	600

Ref.	Verloop-/eindschot
VG481009	Ook te gebruiken als eindschot voor breedte 400, 500 en 600 mm Bevestigen met 4x M6 x 10 mm

	Montageplaat
	Met kabeldoorvoer en geschikt voor plaatsing van aftakdozen (Plexo lasdozen). Voorzien van perforatie t.b.v. horizontaal buigen


VG481155	-	Snelmontageplaat Schroefloos vast te klemmen in geperforeerde kabelgoot
VG350155	VG350156	Montageplaat universeel Te bevestigen met 2x M6 x 10 mm
8235200	8265200	Montageplaat groot Te bevestigen met 2x M6 x 10 mm

8235600	Buishouder
	Buishouder voor kabelgoot Te bevestigen met 1x M6 x 10 mm


VG350158	Montageplaat Mosaic (4 modules)
	Inbouwdoo 4 modules (ref. PB504N) Toepasbaar op VG350158 Ter bescherming van Mosaic WCD Te bevestigen met 2x M6 x 10 mm Voor Mosaic WCO of DATA, 4 modules

VG350159 VG350179	Montageplaat Wago (steekverbinding)
	Te bevestigen met 2x M6 x 10 mm Montageplaat WAGO meervoudig Montageplaat WAGO enkelvoudig


Kunststof CM350547 CM350548	P31+ Plexo adapterkit
	Adapterkit + Plexo doos 80 x 80 mm Adapterkit + Plexo doos 105 x 105 mm

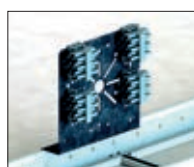

VG350159
(Voor Wago connectoren)

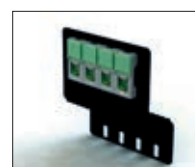

VG350158
(Voor Mosaic, data of WCD)

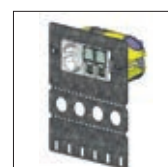

VG350158 + PB504N
(Voor Mosaic, data of WCD)