





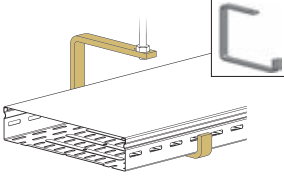

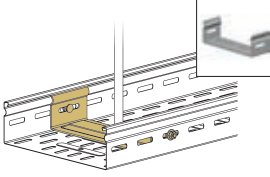

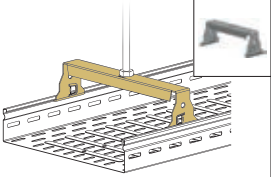

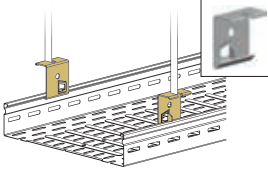











Keuzetabel Van Geel P31+ specifieke ophangsystemen plafondophanging draadstangophangingen

Draadstangophangingen				
P31+				
				
	Open ophangbeugel	Inschuifbeugel	Ophangbeugel	Klouw
		Alleen voor hoogte 60 mm		Toe te passen t/m B300
Hoogte	156 mm	55 mm	68 mm	62 mm
Belasting	600 N	750 N	1500 N	2500 N
Breedte in mm				
75 	VG347279	VG341279	VG341163	VG341170
100 	VG347280	VG341280	VG341164	
150 	VG347281	VG341281	VG341165	
200 	VG347282	VG341282	VG341166	
300 	VG347283	VG341283	VG341167	
400 	VG347284	VG341284	VG341168	x

Breedte in mm	Open ophangbeugel	Inschuifbeugel	Ophangbeugel	Klouw
75 	VG345279	VG341279 ⁽¹⁾	VG345163	VG345170
100 	VG345280	VG341280 ⁽¹⁾	VG345164	
150 	VG345281	VG341281 ⁽¹⁾	VG345165	
200 	VG345282	VG341282 ⁽¹⁾	VG345166	
300 	VG345283	VG341283 ⁽¹⁾	VG345167	
400 	VG345284	VG341284 ⁽¹⁾	VG345168	x

(1) Deze delen zijn niet gelakt omdat ze niet zichtbaar zijn

Breedte in mm	Open ophangbeugel	Inschuifbeugel	Ophangbeugel	Klouw
75 	VG343279	Op aanvraag verkrijgbaar	Op aanvraag verkrijgbaar	Op aanvraag verkrijgbaar
100 	VG343280			
150 	VG343281			
200 	VG343282			
300 	VG343283			
400 	VG343284			

Te gebruiken met deksel	ja	nee	nee	nee
Koppelen met kabelgoot			Door uitbuigen van de lippen	Door uitbuigen van de lippen