

DPX³ 250 elektronisch

vermogenautomaten van 40 tot 250 A
bevestiging op DIN-rail of op montageplaat



420369



420649



420325


Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be
Download de applicatie XL Pro³ Tool selectiviteit, filiatie op www.ecatalog.be

Voor montage op rail of op plaat in wand- en vloerkasten XL³ / XL³S
Zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningslijnen
Geleverd met bevestigingsschroeven, scheidingsschotten en schroefklemmen voor kabelschoenen of staven
Uitrustbaar met gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken van het DPX³ gamma (blz. 87)
Voldoen aan de norm IEC 60947-2

Ref.		Elektronische automaten S2	
Beveiliging tegen overbelasting: I _r regelbaar van 0,4 tot 1 I _n T _r regelbaar van 3 tot 15 s Beveiliging tegen kortsluitingen: I _{sd} regelbaar van 1,5 tot 10 I _r T _{sd} regelbaar van 0 tot 0,5 s			
Onderbrekingsvermogen I_{cu} 25 kA (400 V_~)			
3P	4P	I _n	
420302	420312	40 A	
420305	420315	100 A	
420307	420317	160 A	
420309	420319	250 A	
Onderbrekingsvermogen I_{cu} 36 kA (400 V_~)			
420332	420342	40 A	
420335	420345	100 A	
420337	420347	160 A	
420339	420349	250 A	
Onderbrekingsvermogen I_{cu} 50 kA (400 V_~)			
420362	420372	40 A	
420365	420375	100 A	
420367	420377	160 A	
420369	420379	250 A	
Onderbrekingsvermogen I_{cu} 70 kA (400 V_~)			
420635	420645	40 A	
420637	420647	100 A	
420638	420648	160 A	
420639	420649	250 A	

Ref.		Elektronische differentieelautomaten S2	
Beveiliging tegen overbelasting: I _r regelbaar van 0,4 tot 1 I _n T _r regelbaar van 3 tot 15 s Beveiliging tegen kortsluitingen: I _{sd} regelbaar van 1,5 tot 10 I _r T _{sd} regelbaar van 0 tot 0,5 s Geïntegreerd elektronisch differentieel met LCD-display Regelbare gevoeligheid: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Regelbare uitschakeling: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (Bij 0,03 A is enkel 0 s mogelijk)			
Onderbrekingsvermogen I_{cu} 25 kA (400 V_~)			
	4P	I _n	
	420322	40 A	
	420325	100 A	
	420327	160 A	
	420329	250 A	
Onderbrekingsvermogen I_{cu} 36 kA (400 V_~)			
	420352	40 A	
	420355	100 A	
	420357	160 A	
	420359	250 A	
Onderbrekingsvermogen I_{cu} 50 kA (400 V_~)			
	420382	40 A	
	420385	100 A	
	420387	160 A	
	420389	250 A	
Onderbrekingsvermogen I_{cu} 70 kA (400 V_~)			
	420655	40 A	
	420657	100 A	
	420658	160 A	
	420659	250 A	

NET/NOODOMSCHAKELAARS

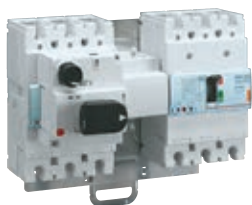

Manueel of gemotoriseerd,
zeer eenvoudige montage
(blz. 87)



Gemeenschappelijke toebehoren **blz. 87**