
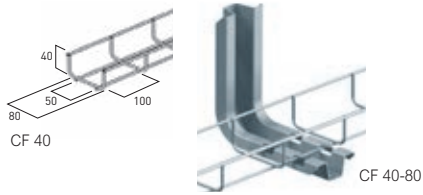




CF 40-80 en G-MINI draadgoten

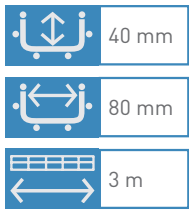

Réf		CF 40-80
EZ	GC	Voor vals plafond met beperkte hoogte Eenvoudige bevestiging van kabels en verlichting
CM430080	CM430083	
CF 40-80		

Gewicht
KG/m
0,54

TXF35 en CFG draadgoten

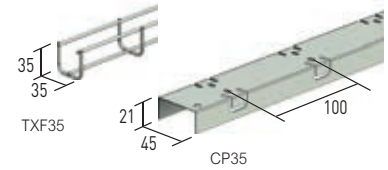
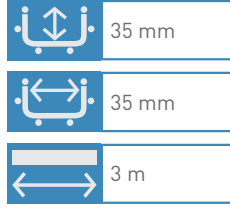


Réf		TXF35
EZ	GC	CM755001 CM755003
GS		
CM755100 CM755103	CP35 deksel TXF 35	

Poids
KG/m
0,53



0,41

1 : **304L** en **316L** op aanvraag

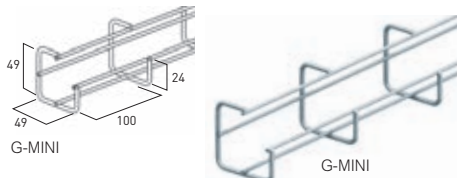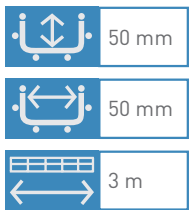

Réf		G-MINI
EZ	316L	Past zich aan aan alle obstakels Bochten en aanpassingen eenvoudig te realiseren door het weg knippen van 2 draden met kniptang
CM430111	CM430114	
G-MINI		

Poids
KG/m
0,13

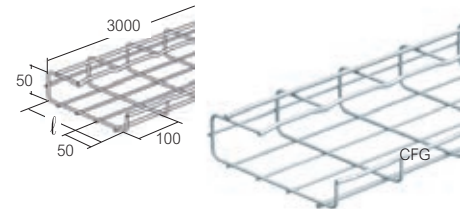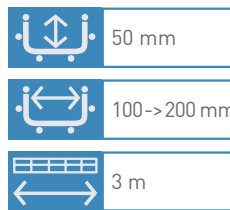

Réf		CFG
EZ	GC	CM003221 CM003223
CM003231 CM003233	CM003241 CM003243	
CFG 50/100		

Breedte (mm)	Gewicht KG/m
100	0,95
150	1,11
200	1,46