


# Bevestigingsmateriaal voor stalen constructies / balken

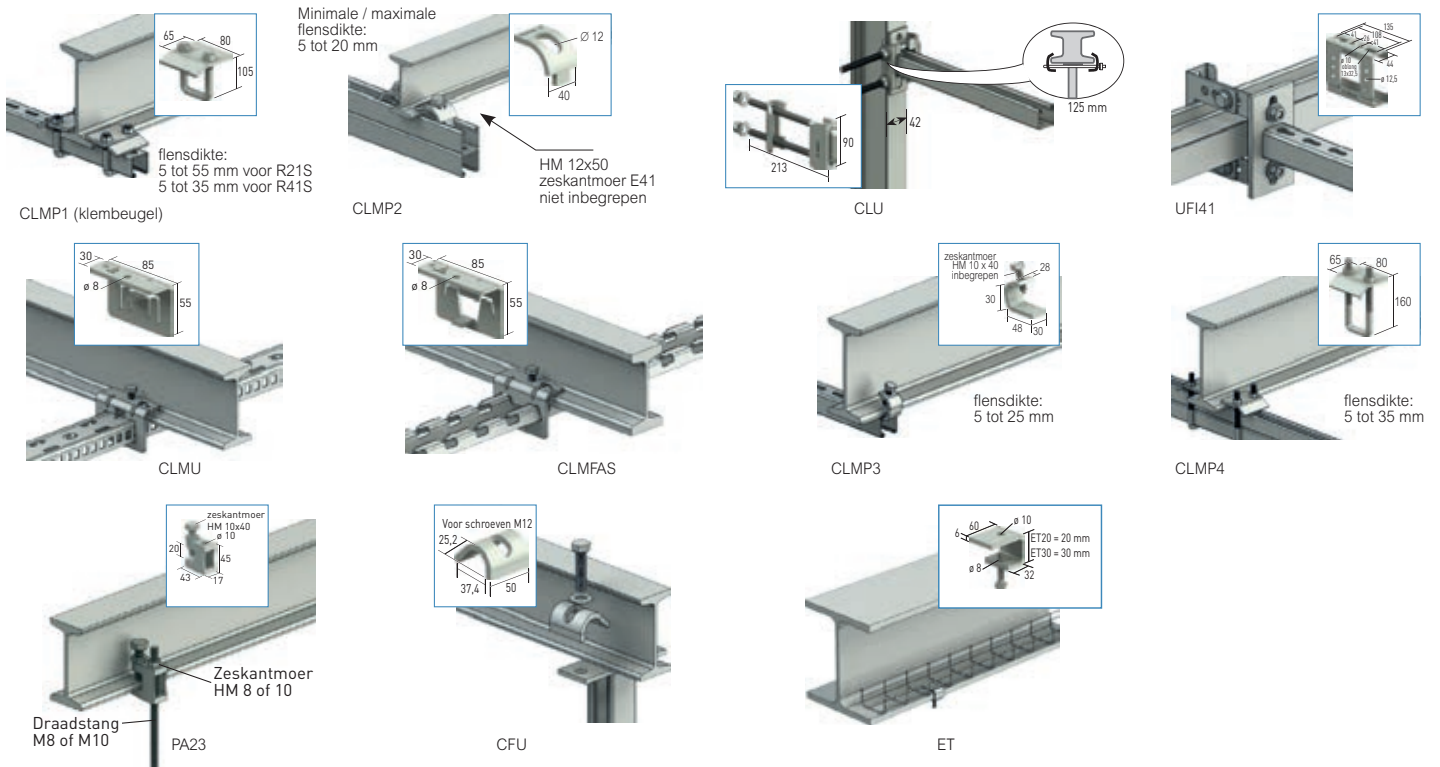

**Ref. Consoleklemmen R41**

**GC**

Voor bevestiging van consoles C41S aan profielen IPN80

Koppel:

- IPN hoogte. 80 tot 220: 80 daN.m,
- flensdikte: 42 tot 98 mm
- IPN hoogte 240 tot 300: 70 daN.m,
- flensdikte: 106 tot 125 mm

CM595353 UFI41

Gewicht KG/m 0,880

**Ref. Bevestigingsklem CLU**

**GS** | **ZnL**

Bevestiging aan IPN 80 - 100- 120

Zeskantbout VHM 12 x 25 + ring RM12 + zeskantmoer E41 M12

CM595370 | CM595373 CLU

Gewicht (DaN) 40

**Balkklem CLMU**

Bevestiging rails EDF en U24 op IPN en IPE 80 tot 200

Zeskantbout VHM 8 x 20 (niet inclusief)

**GS** | **ZnMg**

CM559090 | CM559097 CLMU

Gewicht (DaN) 15

**Balkklem CLMP**

Voor bevestiging rails op balken

**GC**

	Koppel DaN.m	Gewicht (DaN)
CM559023 <sup>1</sup>	25	950
CM559013 <sup>1</sup>	25	570
CM559073	25	380
CM559113	25	950

**Balkklem CLMFAS**

Bevestiging rail RCSN op IPN en IPE 80 tot 200

Zeskantbout VHM 8 x 20 (niet inclusief)

**GS** | **ZnMg**

CM559280<sup>1</sup> | CM559287<sup>1</sup> CLMFAS

Gewicht (DaN) 18

**Boutklem - klemplaat - klembeugel**

- PA23 - boutklem geleverd met 1 schroef VHM 10 x 40 en 1 zeskantmoer HM10
- CFU - klemplaat
- Bevestiging door 1 schroef VHM 12 x 50 + zeskantmoer HU M12
- ET - klembeugel
- Niet inclusief (HM8)

**EZ** | **GC**

	Gewicht (DaN)
CM559301 - PA23	1000
- CM559063 CFU	850
- CM559033 ET20	-
- CM559043 ET30	-

1 : **316L** op aanvraag

1 : **316L** op aanvraag