


Trapeze-ophanging

Trapeze-ophanging


Trapeze-ophanging

## Ref. Draadstangophangingen

SEND	THVZ	
		<b>Ophangrail/profiel R21S 41x21x1,5</b>
		Voor trapeze-ophanging
		Bevestigen met M10 bevestigingsmateriaal
		Hartafstand gaten 50 mm
		Lengte
		Geperforeerd
VG348042	VG348342	200mm
VG348043	VG348343	300 mm
VG348044	VG348344	400 mm
VG348045	VG348345	500 mm
VG348046	VG348346	600 mm
VG348047	VG348347	700 mm
VG348040	VG348340	1000 mm
VG348041	VG348341	2000 mm
VG342180	VG342183	3000 mm

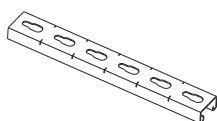


VG348049		<b>Ophangrail/profiel R21SP 41x21x2</b>
		3000 mm
		Hartafstand gaten 15 mm

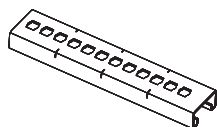

KUNSTSTOF  
VG348576

### Beschermkap kunststof geel

 Ter bescherming van uiteinden profiel R21S / R21SP




SEND  
VG348031

ZnMg

### Montage-anker

Inschuifbaar op R21S profiel 41x21  
Voor extra borgen kabelgoot

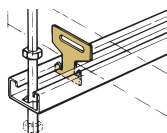

SEND  
VG34206

ZnNi

### Draadstang

		Lengte	Max. belasting
8234206		M6 3000 mm	2000 N
8234008	VG350457	M8 1000 mm	3000 N
8234108		M8 2000 mm	3000 N
8234208		M8 3000 mm	3000 N
8234000	VG350458	M10 1000 mm	5800 N
8234100		M10 2000 mm	5800 N
8234200		M10 3000 mm	5800 N




		Verlengnippel	Maximale belasting
		M8 x 20	3000 N
8234508		M8 x 30	3000 N
8234500	VG350432	M10 x 30	3000 N






### 8318000 Zijdelingse ophangbeugel 1200 N

Voor GLO-4 ladder;  
geschikt voor etageophanging  
Steek draadstangophanging  
= ladderbreedte + 38 mm  
Send: vastzetten met 1x M6 x 10 mm, kraagschroef + sluitring + zeskantmoer  
Thvz: vastzetten met 1x M6 x 12 mm, zeskantbout + sluitring + zeskantmoer

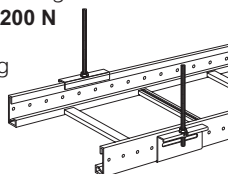


## Ref. Draadstangophangingen (vervolg)

  SEND	THVZ	
VG350578		<b>Plafondbeugel universeel</b>
		Maximale belasting 1500 N
		Ook geschikt voor montage tegen niet geheel horizontale plafonds, om een verticale stand van de draadstang te garanderen inclusief scharnierplaten
8232100	8262100	<b>Plafondbeugel</b>
		Maximale belasting 2500 N

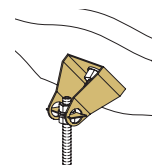

8232400		<b>Spantklem</b>
8232500		Maximale belasting 1500 N
8232600		Flensdikte 3-7 mm
		Flensdikte 7-13 mm
		Flensdikte 13-20 mm

8233200		<b>Oogbout M10 x 50 x 15</b>
		Maximale belasting 1500 N
		Voor het creëren van een trapeze-ophanging in combinatie met inschuifbeugel/ ophangbeugel

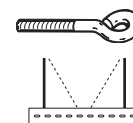

**Steunen & profielen** (blz. 922)

**Consoles** (blz. 924)