


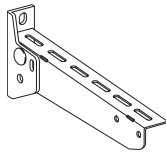
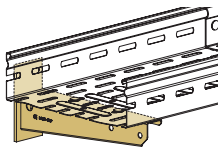



















Keuzetabel consoles universeel

 








wandbeugel, wand inhangbeugel & (steun)console






	Wandbeugel	Muurconsoles SDZ / R9010 / THVZ			
					
	Wandbeugel	Wandinhangbeugel Alleen voor hoogte 60 mm	Console licht	Console middelzwaar	Console zwaar
Hoogte	80 mm	142 mm	72 - 137 mm	120 mm	t/m B300 = 93 mm t/m B600 = 121 mm
Belasting	400 N	500 N	800 - 2.000 N	1.500 N	1.000 - 3.800 N
Breedte in mm					
50 			VG350800		
75 		VG347285			
100 		VG347286	VG350810	8717210	
150 		VG347287	VG350820		
200 	8313160	VG347288	VG350830	8717220	
300 		VG347289	VG350840	8717230	
400 		VG347290	VG350850	8717240	
500 			VG350860	8717250	
600 			VG350870	8717260	

Breedte in mm				
75 		VG347285 ⁽¹⁾	op aanvraag	
100 		VG347286 ⁽¹⁾		8737210
150 		VG347287 ⁽¹⁾		
200 		VG347288 ⁽¹⁾		8737220
300 		VG347289 ⁽¹⁾		8737230
400 		VG347290 ⁽¹⁾		8737240
500 				8737250
600 			8737260	

(1) Ongelakt komen deze delen niet in het zicht

Breedte in mm				
100 			VG350816	CM557213
150 			VG350826	
200 	8363160		VG350846	CM557233
300 			VG350856	CM557243
400 			VG350866	CM557253
500 			VG350876	CM557263
600 			VG350806	CM557273
700 				CM557383

Te gebruiken met deksel	neen	neen	ja	ja	ja
Koppelen met steunen/profielen			R21S/R41S/U50 1x M8*16 mm (slotbout + sluitring + zeskantmoer) 	U50: 1x M8*16 mm (slotbout + sluitring + zeskantmoer) 	U55 / U60 & I-80: 1x M8*20 mm (zeskantbout + sluitring + zeskantmoer) 

 : het milieuvriendelijke alternatief voor thermisch verzinkt