

Keuzetabel Rail strut

profielen R21: 41 x 21 & profielen R41: 41 x 41
geperforeerd

C-profiel	Type	Profiel	Dikte	SEND		THVZ		ZnMg ^N	RVS 304	RVS 316	
				L3000mm	L6000mm	L3000mm	L6000mm	L3000mm	L3000mm	L3000mm	L6000mm
41 x 21 mm	R21S	Enkel	1,5 mm	VG342180		VG342183				VG342184	
			2,0 mm	VG343230		VG343233		VG343236	VG343238	VG343234	
			2,5 mm	VG343240		VG343243				VG343244	
	R21SP	Enkel	2,0 mm	VG348049							

C-profiel	Type	Profiel	Dikte	SEND		THVZ		ZnMg ^N	RVS 304	RVS 316	
				L3000mm	L6000mm	L3000mm	L6000mm	L3000mm	L3000mm	L3000mm	L6000mm
41 x 41 mm	R41S	Enkel	1,5 mm	VG343740		VG343743				VG343744	
			2,0 mm	VG343750		VG343753		VG343756	VG343758	VG343754	
			2,5 mm	VG345200	VG345260	VG345203	VG345263			VG345204	VG345264
	R41SP	Enkel	1,5 mm	VG343610		VG343613				VG343614	
			2,0 mm	VG343930		VG343933		VG343936		VG343934	
	R41D	Dubbel	2,0 mm							VG341744	
2,5 mm			VG342010		VG342013						
R41DP	Dubbel	2,5 mm	VG343770		VG343773						


Voor advies afwijkende profielen, bijvoorbeeld ongeperforeerd, afwijkende lengte, zie ecatalog.be

Technische gegevens

Producten gecertificeerd volgens paragraaf 10.8.1 figuren 6a en 6b volgens norm IEC EN 61537 met bevestiging op een steun.


R21S

Afmetingen

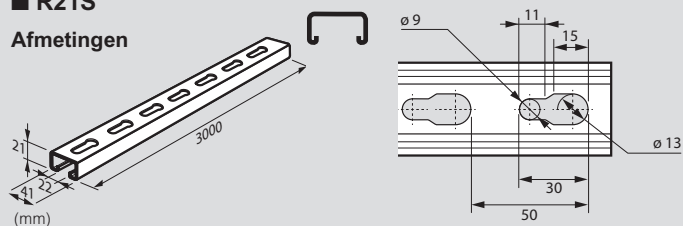


R21SP

Afmetingen

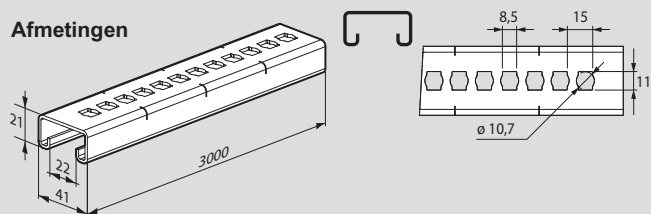


R41S

Afmetingen

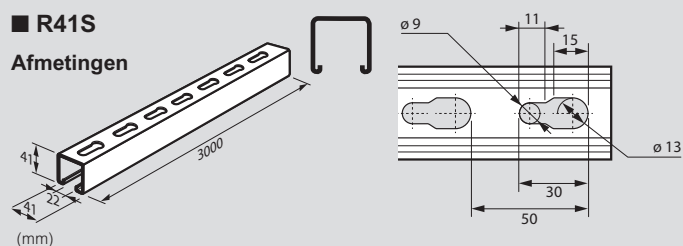


R41SP

Afmetingen

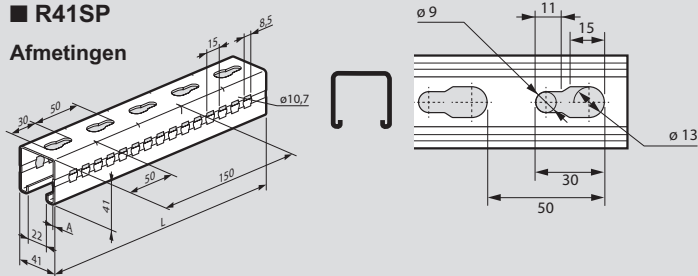

R41D

Afmetingen

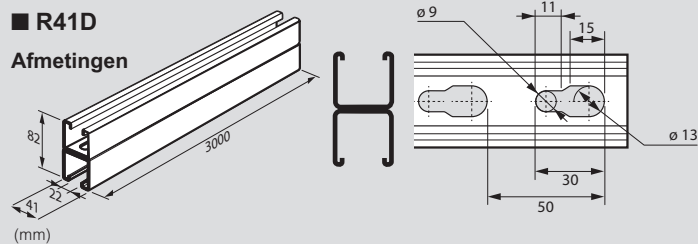

R41DP

Afmetingen

