
 


Functiebehoud Van Geel P31+ constructies E30 - E90

kabelgoot FB hulpstukken & toebehoren

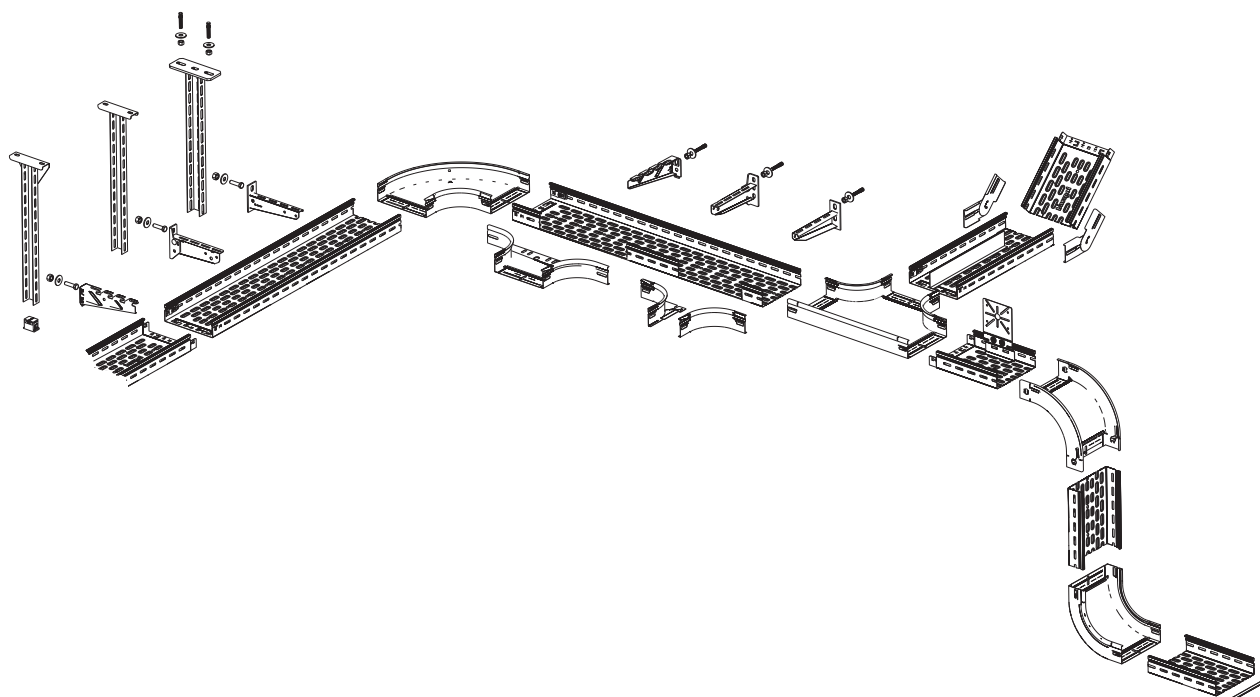


Ref.	Hulpstukken
	Bochtstuk 90° Koppelen met 4x M6 x 10 mm Voorzien van bodemperforatie t.b.v. kabelbevestiging Breedte in mm
VG480751	100
VG480752	150
VG480753	200
VG480754	300
VG480755	400
	T-stuk Koppelen met 6x M6 x 10 mm Voorzien van bodemperforatie t.b.v. kabelbevestiging
VG480791	100
VG480792	150
VG480793	200
VG480794	300
VG480795	400
	Aftakstuk Koppelen met 4x M6 x 10 mm
VG481781	100
VG481782	150
VG481783	200
VG481784	300
VG481785	400
VG481169	Edu multicoupler Multifunctioneel hulpstuk koppelen met 4 x M6 x 10



Ref.	CB console
	Breedte in mm
VG350810	100
VG350820	150
VG350830	200
VG350840	300
VG350850	400
	Wandbevestiging: 1x betonanker M8 (VG350036) Bevestiging op steun U55: 1x zeskantmoer M8 (8313020) 1x zeskantmoer M8 (8313060)



Ref.	Toebehoren
CM923020	Scheidingsschot L Lengte 3000 mm Bevestigen met min. 6x M6 x 10 mm

 

Ref.	Bevestigingsmaterialen
VG350036	Betonanker M8
VG350037	Betonanker M10
VG350039	Inschroefhuls M8
VG350040	Inschroefhuls M10
VG350122	Bevestigingshoek voor draadstang
8234000	Draadstang M10 L 1000 mm
8234100	Draadstang M10 L 2000 mm
8234200	Draadstang M10 L 3000 mm
8238700	Plafondbeugel (optioneel) M10/M12 Bevestigen met betonanker M10 (ref. VG350037)
8200102	Kraagschroef M6 x 10 mm + Kraagmoer M6
8200300	Zeskantmoer M10
8200400	Vlakte sluitring 10,5 x 20 x 2 mm
8313020	Zeskantbout M8 x 22
8313060	Zeskantmoer M8
	Steun U55 Thermisch verzinkt Moment bij 1% doorbuiging 270 Nm Exclusief beschermkap Lengte
VG348362	200 mm
VG348363	300 mm
VG348364	400 mm
VG348365	500 mm
VG348366	600 mm
VG348367	700 mm
VG348368	800 mm
VG348369	900 mm
VG348360	1000 mm
VG348371	1100 mm
VG348372	1200 mm
VG348575	Beschermkap, kunststof geel U55

