



 








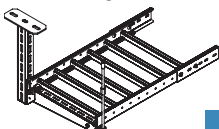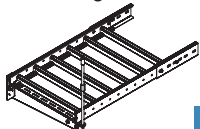

Keuzetabel functiebehoud Van Geel GLO-4 kabelladder

E30 - E90 constructies

Samenstelling	E30 - E90 constructies						
	Breedte	Kabelladder H60 licht	Kabelladder H100 middelzwaar	Koppelstuk	Koppelingset FB	Draadstang M10 ⁽²⁾ Lengte 1000 mm elektrolytisch verzinkt	Plafondbeugel FB
Draadstangmontage E30 - E90 ondersteuningsafstand 1500 mm  20 kg/m	200	8311112	-	8313180	-	8234000	8238700
	300	8311113					
	400	8311114					
Draadstangmontage E30 - E90 ondersteuningsafstand 1500 mm  20 kg/m	200	-	8311522	8313280	-	8234000	8238700
	300	-	8311523				
	400	-	8311524				
Plafondmontage E30 - E90 ondersteuningsafstand 1200 mm  20 kg/m	200	8311492	-	-	8313182	8234000	8238700
	300	8311493					
	400	8311494					
Wandmontage E30 - E90 ondersteuningsafstand 1200 mm  20 kg/m	200	8311492	-	-	8313182	8234000	8238700
	300	8311493					
	400	8311494					
Stijgladder wandmontage E30 - E90 ondersteuningsafstand 1200 mm  20 kg/m	200	8311492	-	-	8313182	-	-
	300	8311493					
	400	8311494					
Bevestigingsmaterialen kabelladder		2x  koppelstuk of koppelingset	2x  koppelstuk of koppelingset	2x  M6 x 10 mm ⁽¹⁾	8x  M6 x 10 mm ⁽¹⁾	Plafondbeugel 2x  M10 ⁽⁴⁾	Draadstang 2x  M10 ⁽⁴⁾
Montagematerialen bevestiging plafond - wand		-	-	-	-	Muur/wand : 1x  M10 ⁽⁵⁾	Plafond : 1x  M10 ⁽⁶⁾

(1) Kraagschroef M6 x 10 + kraagmoer M6 ref. 8200102

(2) Ook verkrijgbaar in de lengtes 2000 mm (ref. 8234100) en 3000 mm (ref. 8234200)

(3) Betonanker M10 ref. VG350037

(4) Zeskantmoer M10 ref. 8200300 + sluitring M10 ref. 8200400

(5) Inschroefhuls M10 ref. VG350040

(6) Betonanker M8 ref. VG350036