



Functiebehoud Van Geel GLO-4 profielrail

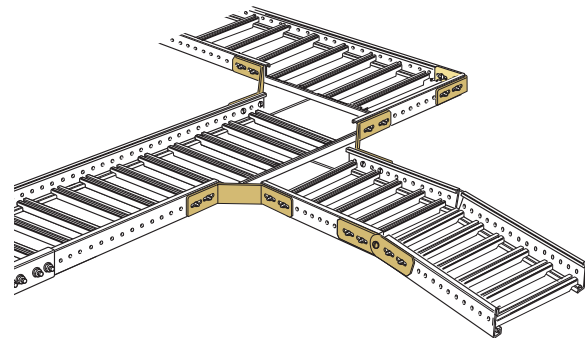

Functiebehoud Van Geel GLO-4 kabel ladder FB hulpstukken & toebehoren

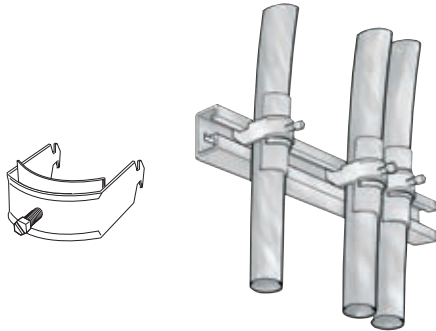

- Beugelafstand 300 mm
- Bevestiging van FB kabels op profiel R21SP

Ref.	Stijgladder FB wandmontage E30/E90
	Kabelklem FB voor bevestiging van FB kabels op profiel R21SP Voor kabeldoorsnede
8191200	8 - 12 mm
8191201	12 - 16 mm
8191202	16 - 20 mm
8191203	20 - 24 mm
8191204	24 - 28 mm
8191205	28 - 32 mm
8191206	32 - 36 mm
8191207	36 - 40 mm
8191208	40 - 44 mm
8191209	44 - 48 mm
8191210	48 - 52 mm
8191211	52 - 56 mm

Ref.	Profielrail + klemschaal
	Het separaat bevestigen, horizontaal of verticaal van functiebehoudkabels Kan met behulp van kabelklemmen aan in het beton verankerde C-profielen
VG348049	Profiel R21SP Lengte 3000 mm
	Klemschaal FB
8191220	8 - 12 mm
8191221	12 - 16 mm
8191222	16 - 20 mm
8191223	20 - 24 mm
8191224	24 - 28 mm
8191225	28 - 32 mm
8191226	32 - 36 mm
8191227	36 - 40 mm
8191228	40 - 44 mm
8191229	44 - 48 mm
8191230	48 - 52 mm
8191231	52 - 56 mm

Ref.	Steun U55
	Thermisch verzinkt Moment bij 1% doorbuiging 270 Nm Exclusief beschermkap Lengte
VG348362	200 mm
VG348363	300 mm
VG348364	400 mm
VG348365	500 mm
VG348366	600 mm
VG348367	700 mm
VG348368	800 mm
VG348369	900 mm
VG348360	1000 mm
VG348371	1100 mm
VG348372	1200 mm

Ref.	Beschermkap, kunststof geel U55
VG348575	

Ref.	Kabelladder FB hulpstukken en toebehoren
	Alleen voor hoogte 60 mm
	FB-koppelstuk instelbaar Bevestigen met 4x M6 x 10 mm
8230201	
8230111	FB-hoekverbinder Bevestigen met 4x M6 x 10 mm
8230501	FB-universele aanzetbocht Bevestigen met 4x M6 x 10 mm
8312400	Scheidingsschot type "L" Lengte 3000 mm Bevestigen met 4x glijmoer M5
8313000	Bevestigingsmateriaal Glijmoer M5 T.b.v. scheidingsschot type L
8200102	Kraagmoer + kraagschroef M6 x 10 mm
8200300	Zeskantmoer M10,
8238300	Zeskantmoer M12
8200400	Vlakke sluitring, 10,5 x 20 x 2 mm
8234000	Draadstang M10, lengte 1000 mm,
8234100	Draadstang M10, lengte 2000 mm,
8234200	Draadstang M10, lengte 3000 mm,
8238000	Draadstang M12, lengte 1000 mm,
8234500	Verlengnippel M10,
8238500	Verlengnippel M12,
8238700	Plafondbeugel FB M10/M12
VG350036	Betonanker M8
VG350037	Betonanker M10
VG350038	Betonanker M12
VG350039	Inschroefhuls M8
VG350040	Inschroefhuls M10
VG350041	Inschroefhuls M12
8191246	Boor Ø12 mm voor inschroefhuls M10
8191247	Boor Ø14 mm voor inschroefhuls M12
8191244	Inslagdoorn voor inschroefhuls M10
8191245	Inslagdoorn voor inschroefhuls M12