




601019 601020 030097/649393



Doos voor centraal punt DCL ref. 030654
Plafondlijst ref. 030667
Muur- en plafondafdekking ref. 033317

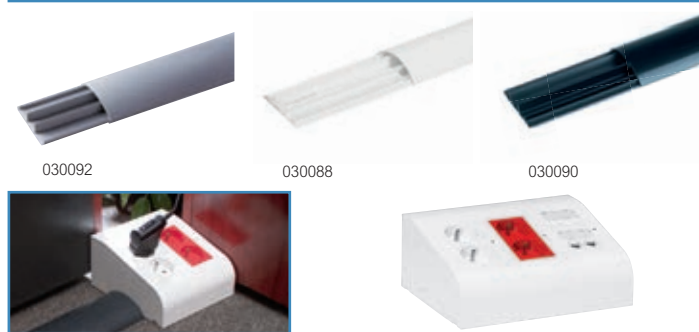

030092 030088 030090
Opbouwvloerdozen
031749
Uitgerust met contactdozen, apart te bestellen

Laten toe een kabel snel op een wand te bevestigen, zonder hem te beschadigen, dankzij de dubbele bodem om spijker (of nietje) te scheiden van kabel
2 soorten bevestigingen mogelijk:
• met spijker of nietje, voorgeboorde bodem om de 10 cm. Met uitsparing om hamer/nietmachine door te laten
• door hechting, rug is uitgerust met een zelfklevende strip van 1 mm dikte die oneffenheden van de ondergrond opvangt
Geleverd met deksel
Materiaal: PVC
Kleur: wit RAL 9003

Ref. Kabelgeleiders wit

• 030096
• 649392
• 030097
• 649393

Voor kabels van Ø 3 tot Ø 6 mm
Lengte: 1,2 m
Lengte: 2,1 m

Voor kabels van Ø 7 en Ø 9 mm
Lengte: 1,2 m
Lengte: 2,1 m

Kabelgeleiders zwart

• 601020
• 601018
• 601019
• 601017

Voor kabels van Ø 3 tot Ø 6 mm
Lengte: 1,2 m
Lengte: 2,1 m

Voor kabels van Ø 7 en Ø 9 mm
Lengte: 1,2 m
Lengte: 2,1 m

Plafondlijsten

Verbindingslijst met beperkte hoogte tussen de doos voor een centraal punt en de ringprofielijst
Zelfklevende rug
Geleverd met deksel
Materiaal: PVC
Kleur: wit RAL 9003
Doorsnede: 32 x 8 mm
Lengte: 3 m
Voor draden

• 030667

Aansluiting van verlichting

Doos voor centraal punt DCL¹ (snelle aansluiting)
DCL doos compleet geleverd:
• haak
• moer
• DCL
Max. male draagkracht: 25 kg op voorwaarde dat de doos is uitgerust met een aangepaste verbindingshaak

030654

Doos voor centraal punt
Aansluitbaar op plafondlijsten en alle lijsten tot afmeting 32 x 16 mm (blz. 979)
Kleur: wit RAL 9003
Doorsnede: 110 mm - dikte: 21 mm

030306

1 : DCL : Lichtaansluitdispositieven

Aftakking naar DLP design kabelgoten
zie blz. 970 of
www.ecataleg.be



Ref. Vloerlijsten

Om kabels en draden op doorgangsplaatzen te beschermen
Kunnen worden gebruikt om kolommen en mini-kolommen te voeden via de vloer
Geleverd met deksel
Materiaal: PVC

• 030092
• 030012
• 030011

Vloerlijsten 50 x 12 mm
Lijst met 3 compartimenten
IP 40 - IK 07
Lengte: 2 m
Grijs RAL 7030

• Profielafdichting
• Platte hoek

1 : max Ø 9 mm
2 : max Ø 6 mm

• 030088
• 030090
• 030093
• 030019
• 030018

Vloerlijsten 75 x 18 mm
Lijst met 3 compartimenten
IP 40 - IK 07
Lengte: 2 m

Wit RAL 9003
Zwart RAL 9017
Grijs RAL 7030

• Profielafdichting RAL 7030
• Platte hoek RAL 7030

1 : max Ø 14 mm
2 : max Ø 11 mm

• 032800
• 032807
• 032803
• 032802
• 032805
• 032801

Vloerlijsten 92 x 20 mm
Lijst met 4 compartimenten
IP 40 - IK 08
Lengte: 2 m
Antracietgrijs RAL 7016

• Einddeksel
• Profielafdichting
• Platte hoek
• Aansluiting voor bovenplint 75 x 20 mm
• Verdeeldoos, laat de verdeling toe in 4 richtingen met scheiding van de verschillende kringen

1 : max Ø 14.5 mm
2 : max Ø 9 mm

Opbouwvloerdozen

Uitgerust met draaiende kabelhouders die de plaatsing van de contactdozen vereenvoudigen
Uit te rusten met standaard Mosaic contactdozen (zie blz. 965)
Kunnen gewoon op de grond worden gemonteerd, in combinatie met een vloerlijst ref. 032800
Kunnen worden uitgerust met een spanningsindicatorlampje
2 x 4 uit te rusten modules (2 plaatsen voor led)
Afmetingen: 152 x 167 x 90 mm
3 x 4 uit te rusten modules (3 plaatsen voor led)
Afmetingen: 217 x 167 x 90 mm
Te bedraden lamp 230 V
Oranje neon met hoge lichtintensiteit

031748
031749
089906