
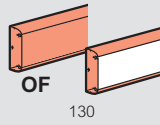
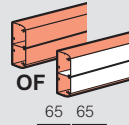
 
 




 








 












Doorsnede in mm				50 x 150					
 Capaciteitstabel zie www.ecatalog.be Volgens norm EN 50085-2-1				 OF 130		 OF 65			
Configuratie				Wit		Wit			
Kleur				Wit		Wit			
VOLLEDIGE WANDGOTEN		Wandgoot (2 m) + deksel (2 m) 		010465	010427 ⁵				
SAMENSTELBARE WANDGOTEN		Wandgoot (2 m) 		010432	010432				
		Verdelingstussenschot voor meerdere compartimenten (2 m) 		-	010472				
		Deksel (2 m) 		010524	2 x 010521				
AFWERKINGSTOEBEHOREN⁽¹⁾		Eindeksel links of rechts 		010703	010703				
		Variabele binnenhoek (85 tot 95°) 		010602	010606				
		Variabele buitenhoek (60 tot 120°) 		010622	010635				
		Variabele platte hoek 		010789	010789				
		T-aftakking naar breedte 80 mm (zie tabel blz. 978) 		010735	010735				
		T-aftakking naar breedte 105 mm 		010736 ²	010737				
		Hoekaftakking naar DLP design 35x80, 35x105, 50x80, 50x105 		010763 + 010602	010763 + 010606				
		Wandgootafdichting (laat toe om de wandgoot uit te lijnen) ³ 		2 x 010691	2 x 010691				
		Dekselafdichting 		010804	2 x 010801				
		Verhoging voor gebruik als plint (2 m, zwarte) 		010580	010580				
		Vervangingsdeksel (2 m) 		010524 130 mm	010521 65 mm				
BEKABELINGSTOEBEHOREN		Scheidingstussenschot (2 m) 		010582	010582				
		Kabelklem 		010686	010681				
		Voetstuk voor kabelband 		030881	030881				
MONTAGE APPARATUUR		Mosaic		Opklikbare houder		Enkel 		-	010952
						Dubbel 		-	010954
						Drievoudig 		-	010956
						Viervoudig 		-	010958
		Contactdozen te klikken in de houders (hierboven)		Enkel 1 x 2P+A 		-	077145L		
				Dubbel 2 x 2P+A 		-	077142L		
				Drievoudig 3 x 2P+A 		-	077143L		
		Isolatie dozen		1 doos per mechanisme Mosaic van 2 modules 		-	010927		
		Andere ⁷ apparatuur		Opklikbare houder		Enkel		010914 ⁸	-
						Dubbel		010924 ⁸	-
						Drievoudig		010934 ⁸	-
						Industriële contactdoos		010900	-
		Modulaire apparatuur		Opklikbare houder		2 modules		-	010925
3 modules						-	-		
6 modules						010965	-		

1 Andere afwerkingstoebehoren zie blz. 978 - 2 Ref. 010737 : T-aftakking naar een kabelgoot van 50 x 105 mm (deksel 65 mm) - 3 Ref. 010692 : kabelgootafdichting met zelfklevende bevestiging (plaatsing na de installatie) - 4 De kabelgoot is geleverd met een geïntegreerd scheidingschot en 2 deksels - 5 De kabelgoot is geleverd met 2 geïntegreerde scheidingschotten en 3 deksels
6 Isolatie doos voor andere apparatuur: ref. 010917 (1 doos per mechanisme) - 7 Om een LivingLight mechanisme op een houder voor andere apparatuur te monteren: bestel een mechanisme en een houder met schroefbevestiging