


Ref.	Aftakking naar plafonddlijsten
010771	Laat toe om af te takken van muur naar plafond, voor het voeden van een verlichting
010772	Voor deksel 65 mm (behalve ref. 010424)
010773	Voor deksel 85 mm Voor wandgoot ref. 010424
Aftakking naar vloerlijst	
Laat een aftakking toe naar een vloerlijst ref. 032800	
010771 + 010690	Voor deksel 65 mm (behalve ref. 010224)
010772 + 010690	Voor deksel 85 mm
010773 + 010690	Voor wandgoot ref. 010424
Muurdoorgang	
Verzekerd de afwerking tussen de wandgoot en de muur bij het doorsteken van een muur	
010698	Voor wandgoot breedte 80 à 150 mm
010699	Voor wandgoot breedte 195 à 220 mm
T-aftakkingen	
Installatieprincipe: zie blz. hiernaast	
Wandgootaftakkingen (T)	
010732	Laat een aftakking toe naar profielen met afmetingen kleiner dan 50 x 105 mm (niet geschikt voor ref. 010424)
010733	Laat een aftakking toe naar profielen met afmetingen kleiner dan 65 x 150 mm
Bijkomende elementen voor aftakking	
Laat de verdeling van kabels vanuit het onderste compartiment toe	
010742	Voor wandgoot diepte 50 mm
010743	Voor wandgoot diepte 65 mm
Toebehoren	
089807	Kabelklemmen

■ T-aftakking


• Aftakking vanuit het onderste compartiment

Bijkomend aan de T-aftakking (zie keuzetabel hieronder): plaats tussen de 2 scheidingschotten, het extra element voor aftakking, ref. 010742/43 en dit om de aftakking vanuit het onderste compartiment te verzekeren

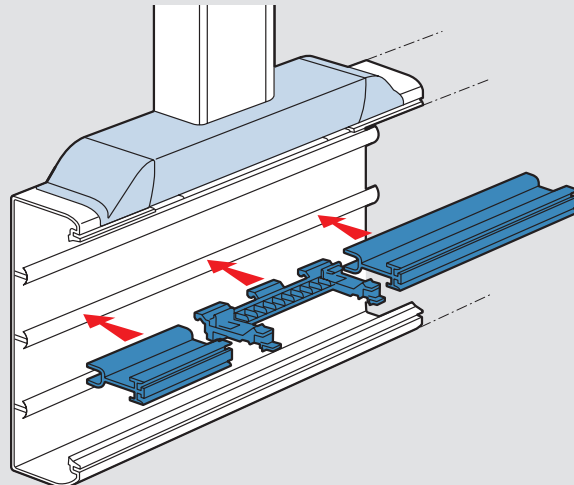

• T-aftakking naar een profiel met breedte 150, 195 of 220 mm

Om af te takken naar een profiel groter dan 105 mm, gebruik meerdere aftakkingen (zie keuzetabel hieronder)

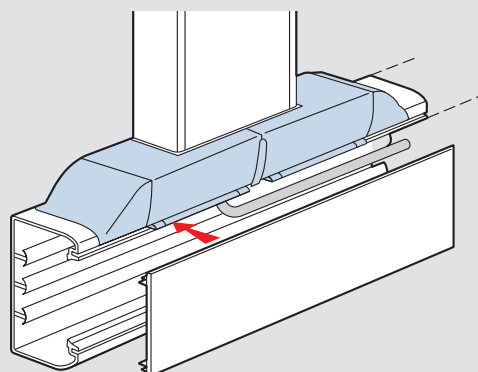

■ Keuzetabel T-aftakkingen

Verticale wandgoot (mm)	Horizontale wandgoot (mm)									
	35 x 80	35 x 105	50 x 80	50 x 105 (CV 65 mm)	50 x 105 (CV 85 mm)	50 x 150	50 x 220	65 x 150	65 x 195	65 x 220
35 x 80	010735	010735	010735	010739	010735	010735	010735	010733	010733	010733
35 x 105	-	010736	-	010740	010736	010736	010736	010733	010733	010733
50 x 80	010735	010735	010735	010739	010735	010735	010735	010733	010733	010733
50 x 105 CV 65 mm	-	-	-	010740	-	010737	010737	-	-	-
50 x 105 CV 85 mm	-	010736	-	-	010736	010736	010736	010738	010738	010738
50 x 150	-	-	-	-	-	010732 x 2	010732 x 2	010733 x 2	010733 x 2	010733 x 2
50 x 170	-	-	-	-	-	-	010732 x 2	010733 x 2	010733 x 2	010733 x 2
50 x 220	-	-	-	-	-	010732 x 3	010732 x 3	010733 x 3	010733 x 3	010733 x 3
65 x 150	-	-	-	-	-	-	-	010733 x 2	010733 x 2	010733 x 2
65 x 195	-	-	-	-	-	-	-	010733 x 2	010733 x 2	010733 x 2
65 x 220	-	-	-	-	-	-	-	010733 x 3	010733 x 3	010733 x 3