

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V



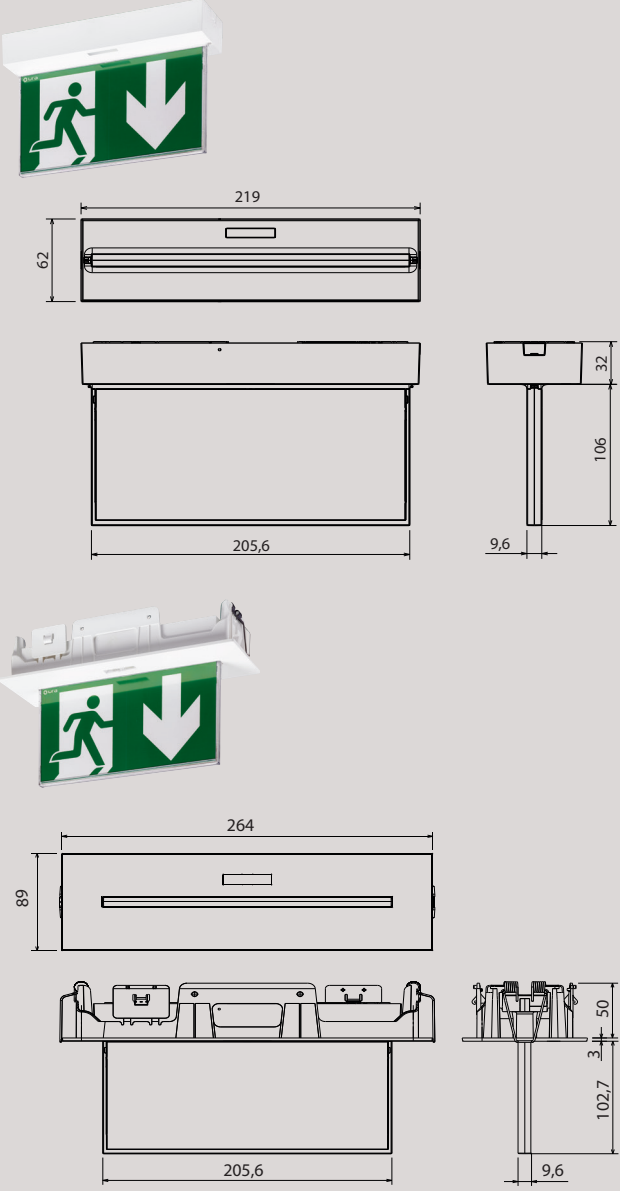
www.ura.fr

Désignation	URALIFE V DBR SATI Adressable
Référence	118 159V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Dispositif de Balisage Renforcé permettant : - L'identification des espaces d'attente sécurisés (EAS) - Le balisage des cheminements menant aux espaces d'attente sécurisés
Flux assigné (Lumens)	45 à 120 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Eclairage du pictogramme	Uniforme et conforme aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Adressable
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,9 W
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	219 x 138 x 62
Pose	- Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V

Désignation	URALIFE V DBR SATI Adressable
Cotes d'encombrement	

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.