

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V



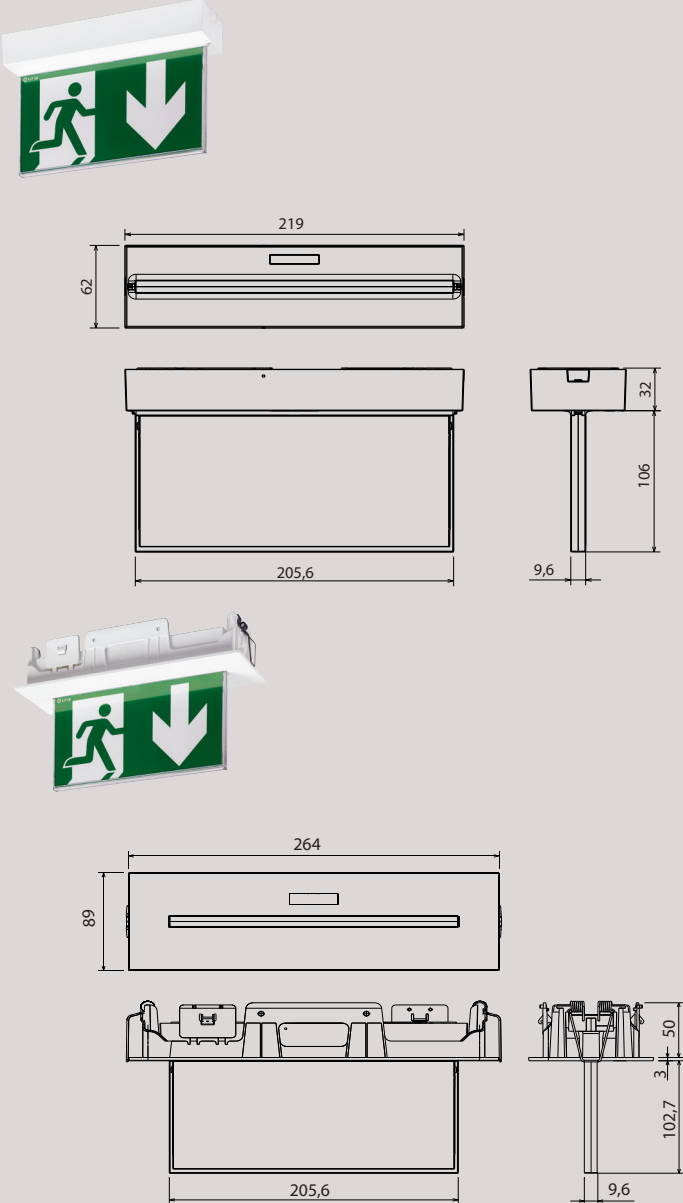
www.ura.fr

Désignation	URALIFE V LSC Evacuation 24
Référence	128 115V
Type	Luminaire pour Sources Centrales
Fonction	Evacuation
Flux assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, UTE C 71-802, NF 467
Marque de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	24 VDC
Consommation	1,5 W
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	219 x 138 x 62
Pose	- Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V

Désignation	URALIFE V LSC Evacuation 24
Cotes d'encombrement	

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.