

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V



www.ura.fr

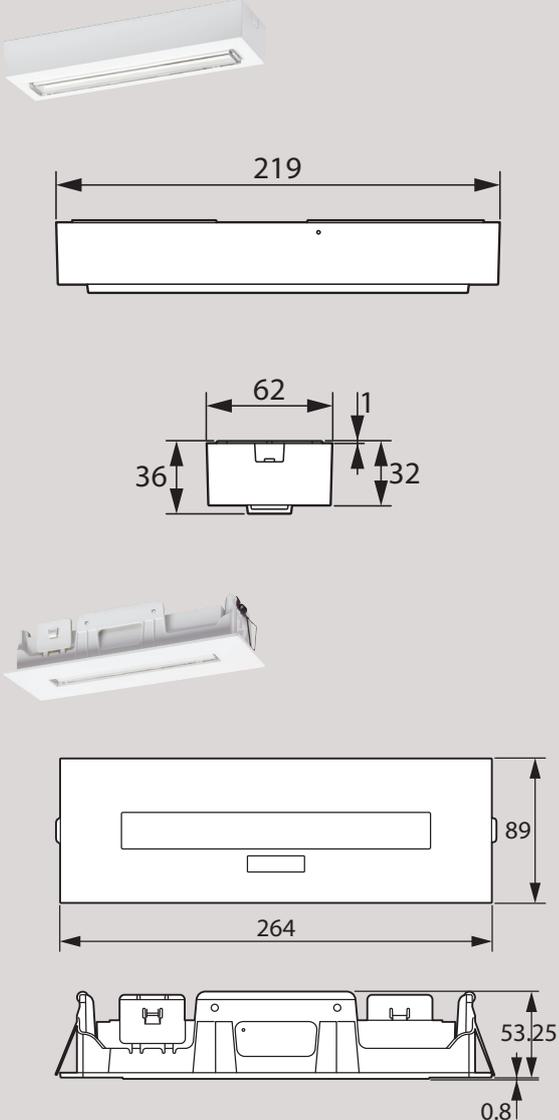
Désignation	URALIFE V LSC Ambiance 48-230
Référence	128 224V
Type	Luminaire pour source centrale
Fonction	Ambiance
Flux Assigné (Lumens)	400 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	NF EN 60598-2 22, NF EN 60598-1, NF 413, UTE C 71-802, NF 467
Marque de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	48 - 110 - 220 VDC / 230 VAC
Consommation	4,7 W / 12,6 VA
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	219 x 138 x 62
Pose	- Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V

www.ura.fr

Désignation	URALIFE V LSC Ambiance 48-230
Cotes d'encombrement	

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.