

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V



www.ura.fr

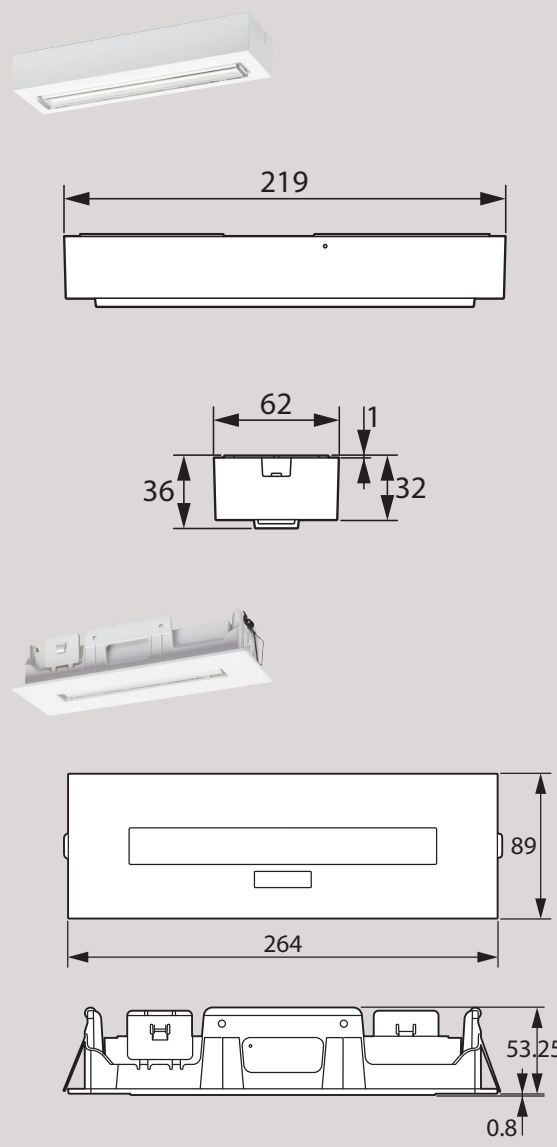
| Désignation | URALIFE V LSC Ambiance 24 |
|---|---|
| Référence | 118 225V |
| Type | Luminaire pour source centrale |
| Fonction | Ambiance |
| Flux Assigné (Lumens) | 400 lm |
| Sources Lumineuses | LEDs |
| Normes | NF EN 60598-2 22, NF EN 60598-1, NF 413, UTE C 71-802, NF 467 |
| Marque de qualité | NF AEAS, NF Environnement |
| Enveloppe | Plastique |
| Classe | II |
| Degré de protection | IP 43 / IK 07 |
| Alimentation | 24 VDC |
| Consommation | 5 W |
| Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie | 219 x 138 x 62 |
| Pose | - Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V

www.ura.fr

| Désignation | URALIFE V LSC Ambiance 24 |
|----------------------|---|
| Cotes d'encombrement |  |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.