


CARACTERISTIQUES PRODUIT

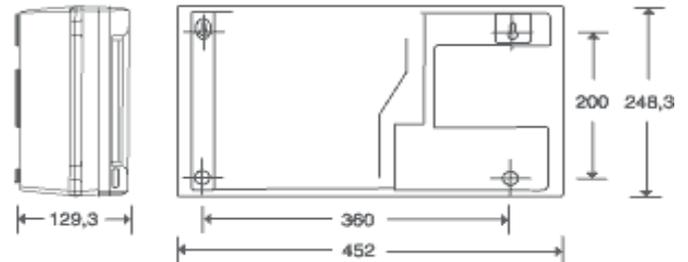

www.ura.fr

Désignation	ECS
Référence	310 110
Type de détecteurs automatiques	<ul style="list-style-type: none"> • Détecteur thermovélocimétrique. • Détecteur optique de fumée. • Détecteur linéaire
Boucles de détection	4 boucles (ECS 4)
Nombre maximum de détecteurs automatiques	32 par boucle ou 3 linéaires
Nombre maximum de déclencheurs manuels	32 par boucle
Nombre maximum de BAAS	30 sur la sortie BAAS
Diffuseurs sonores	2 sorties (puissance totale disponible 24 V / 1,2 A)
Tableaux de synthèse	5 maximum
Relais	<ul style="list-style-type: none"> • 1 auxiliaire (RCT). • 1 défaut général (RCT). • 1 feu (RCT)
	Avec Carte option (réf. 319101) : 8 relais boucle (RCT), Sortie PC ou Modem, et imprimante

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.