



CARACTERISTIQUES PRODUIT

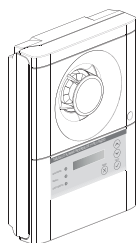

Réf. 346 110



 Réf. 346 111



Réf. 346 112



Réf. 346 113

www.ura.fr

Désignation	Kit Alarme Type 4 Radio
Référence	346 114
Fonction	Alarme Type 4 Radio et périphériques
Composition	Références correspondantes : - Tableau d'alarme incendie de type 4 Radio 346 110 - 2 Déclencheurs manuels «DM» 346 111 - Diffuseur sonore «DS» 346 112 - Diffuseur lumineux «DL» 346 113
Alimentation du tableau d'alarme	- Tableau : 230 V ~ 50Hz +1 batterie de secours Ni-MH 8,4 V 280 mAh (référence 386 030) - Fournie - DM : 1 Pile CR123 - Li 3 V 1400 mAh - Fournie - DS : 2 Piles CR123 - Li 3 V 1400 mAh - Fournies - DL : 2 Piles CR123 - Li 3 V 1400 mAh - Fournies
Type de périphériques associables	DM Radio 346 111 - DS Radio 346 112 - DL Radio 346 113
Nombre maximum de périphériques	20
Autonomie des piles	4 ans
Portée en champ libre	500 m
Portée en intérieur	jusqu'à 50 m
1 Relais sur le bornier "SORTIE" du tableau	NO/NF 2 A -24 Vcc 1 A - 48 V
1 Télécommande associable (en mode surveillé) au tableau	140 130 ou 140 131
Nombre max. de télécommandes associables au tableau	1
Durée d'alarme générale	- Conforme à la norme NF S 32-001 : Durée : 5 min - Arrêt automatique à l'issue des 5 min

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Désignation	Kit Alarme Type 4 Radio	
Informations disponibles sur web app "EVA"	<ul style="list-style-type: none"> - Défaut secteur de la centrale - Batterie déconnectée sur la centrale - Alarme 	<ul style="list-style-type: none"> - Défaut batterie de la centrale - Défaut d'un périphérique (pile ou communication) - Fin alarme (=réarmement du ou des DM)
Degrés de protection	<ul style="list-style-type: none"> - Tableau : IP 21 / IK 07 - DM : IP 30 / IK 07 - DS : IP 42 / IK 07 - DL : IP 42 / IK 07 	
Dimensions (mm) L x H x P	<ul style="list-style-type: none"> - Tableau : 230 x 165 x 48 - DM : 90 x 90 x 34 - DS : Ø 122 mm x Ø 122 mm x 75 - DL : Ø 122 mm x Ø 122 mm x 84 	