


**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

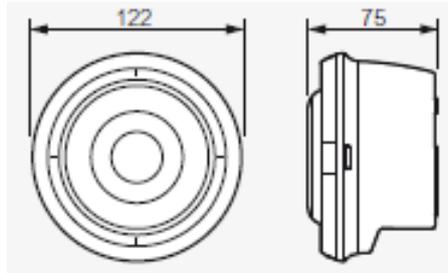

[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Diffuseur sonore et lumineux non autonome type AGS
Référence	350 010
Série	DAGS + flash
Fonction	Alarme générale sélective (AGS)
Diffuseur sonore interne	Son continu, réglable de 60 à 96 dBA
Diffuseur lumineux interne	Rouge
Certification	NF SSI
Conforme aux normes	NF EN 54-3 : 2001/ A1 : 2001 / A2 : 2006
Pose	Saillie
Classe	II
Degrés de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	12, 24 et 48 Vcc
Consommation	12 Vcc = 18 à 24 mA 24 Vcc = 19 à 22 mA 48 Vcc = 21 à 23 mA
Dimensions L x P (mm)	122 x 75

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.