


CARACTERISTIQUES PRODUIT

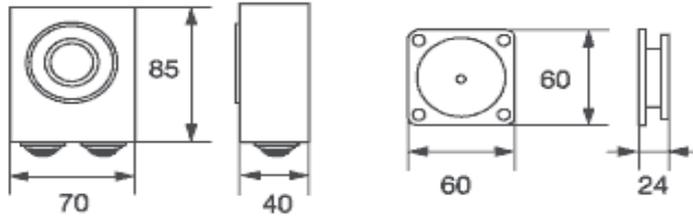

www.ura.fr

Désignation	Ventouse PCFR 24
Référence	956 437
	Ventouse sans contrôle de position, 24 Volts à rupture avec bouton poussoir pour porte coupe-feu
	Livrée avec une contre-plaque articulée
	Force de maintien 20 daN, puissance 0,6 W.
Consommation	25 mA

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.